


**445.10DS Drillzangen, 10"****Produktbeschreibung :**

- 445.8R = "Automatisches" Modell.
- 445.10DS = Modell mit umkehrbarer Drehrichtung.
- Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm.
- 3 Umdrehungen: 125 mm Spannweg.

<b>B [mm]:</b>	30
<b>C [mm]:</b>	11
<b>E [mm]:</b>	2,2
<b>E1 [mm]:</b>	15,5
<b>E2 [mm]:</b>	29,8
<b>E3 [mm]:</b>	19
<b>H [mm]:</b>	30
<b>H1 [mm]:</b>	45
<b>L [mm]:</b>	360
<b>L1 [mm]:</b>	230
<b>[g]:</b>	450

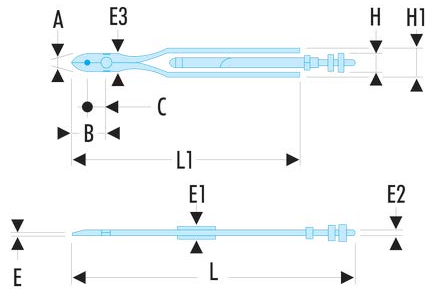