


445.8DS Kurze Drillzangen, 8"**Produktbeschreibung :**

- 445.8R = "Automatisches" Modell.
- 445.8DS = Modell mit umkehrbarer Drehrichtung.
- Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm.
- 2,5 Umdrehungen: 95 mm Spannweg.

B [mm]:	22
C [mm]:	9
E [mm]:	2,2
E1 [mm]:	15
E2 [mm]:	29,8
E3 [mm]:	14
H [mm]:	30
H1 [mm]:	41
L [mm]:	284
L1 [mm]:	170
[g]:	320

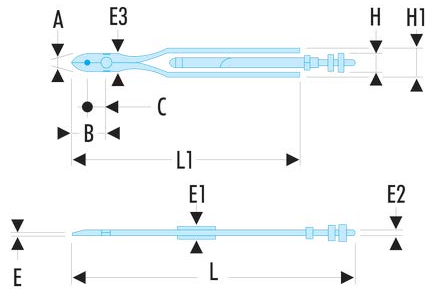