


**485.23 485 - Automatisch verstellbare Zangen****Produktbeschreibung :**

- Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen Hand beim Greifen eines Werkstücks.
- Spannweite:
  - 485.17 : Durchmesser 28 mm, 6-Kant 23 mm
  - 485.23 : Durchmesser 45 mm, 6-Kant 38 mm
- Ausführung: brüniert, Schenkel mit PVC-Überzug.

<b>B [mm]:</b>	40
<b>C [mm]:</b>	30
<b>E [mm]:</b>	10
<b>H [mm]:</b>	70
<b>L [mm]:</b>	230
<b>L1 [mm]:</b>	57
<b>[g]:</b>	380

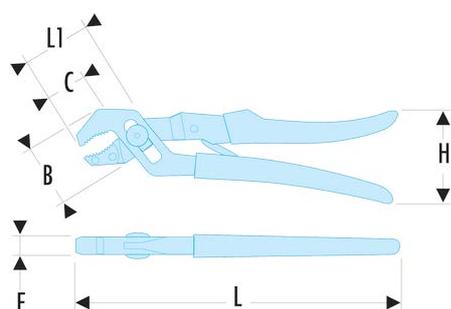