


495A.25EL 495A - „Rabitz“-Zangen**Produktbeschreibung :**

- Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand.
- Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC „Hochfrequenz“-gehärteten Schneiden.
- Schneidbereich der Schneiden:
 - Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht für die 300 mm Zange.
 - Bei hartem Draht max. 160 kg/mm².
- Ausführung: brüniert, Kopfflächen poliert.

B [mm]:	35
C [mm]:	12,0
E [mm]:	14
H [mm]:	25
L [mm]:	250
[g]:	390

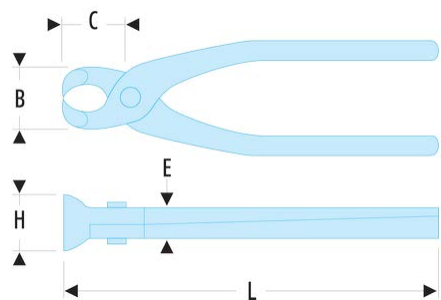