


504A.100 504A - Gripzangen „Lichtbogenschweißen“ - „Schwanenhals“-Modell**Produktbeschreibung :**

- Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung.
- Mittelstück aus Stahl.
- Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen.
- Einstellung der Spannweite mittels Schraube.
- Ausführung: verchromt.

A max. [mm]:	80
B [mm]:	65
C [mm]:	100
E [mm]:	12
H [mm]:	147
L [mm]:	280
[g]:	655

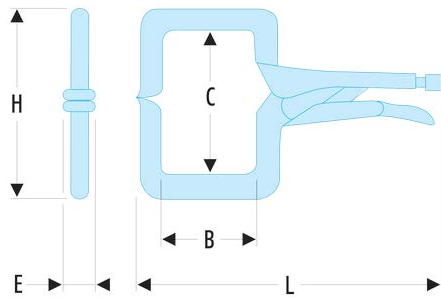