


**54A.30 54A - Aufsteck-Ringschlüssel „Schwer-industrie“, gekröpft, metrisch****Produktbeschreibung :**

- Gekröpfte Aufsteck-Ringschlüssel „Schwerindustrie“: Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
- Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
- Aufsteckrohre:
  - 54.M1B für die Abmessungen 24 und 30 mm;
  - 54.M2B für die Abmessungen 32 bis 41 mm;
  - 54.M3B für die Abmessungen 46 bis 55 mm;
  - 54.M4B für die Abmessungen 60 bis 70 mm.
- Metrische Abmessungen: 24 bis 70 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>B [mm]:</b>     | 48,0       |
| <b>B x C [mm]:</b> | 48 x 18,0  |
| <b>d [mm]:</b>     | 18,5       |
| <b>E [mm]:</b>     | 18,0       |
| <b>E x L [mm]:</b> | 33,5 x 200 |
| <b>H [mm]:</b>     | 33,5       |
| <b>L [mm]:</b>     | 200        |
| <b>L1 [mm]:</b>    | 95         |
| <b>L2 [mm]:</b>    | 460        |
| <b>L3 [mm]:</b>    | 565        |
| <b>[g]:</b>        | 550        |

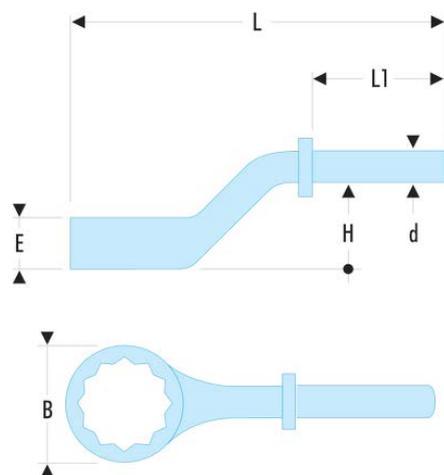