


## 54A.32 54A - Aufsteck-Ringschlüssel „Schwer-industrie“, gekröpft, metrisch

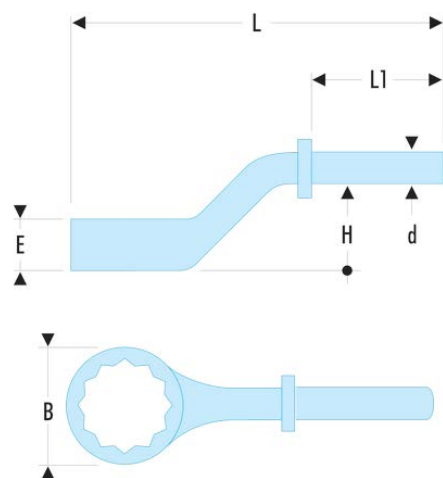

### Produktbeschreibung :

- Gekröpfte Aufsteck-Ringschlüssel „Schwerindustrie“: Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
- Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
- Aufsteckrohre:
  - 54.M1B für die Abmessungen 24 und 30 mm;
  - 54.M2B für die Abmessungen 32 bis 41 mm;
  - 54.M3B für die Abmessungen 46 bis 55 mm;
  - 54.M4B für die Abmessungen 60 bis 70 mm.
- Metrische Abmessungen: 24 bis 70 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

<b>B [mm]:</b>	49,0
<b>B x C [mm]:</b>	49 x 18,0
<b>d [mm]:</b>	21,5
<b>E [mm]:</b>	18,0
<b>E x L [mm]:</b>	34,0 x 235
<b>H [mm]:</b>	34,0
<b>L [mm]:</b>	235
<b>L1 [mm]:</b>	116
<b>L2 [mm]:</b>	610
<b>L3 [mm]:</b>	730
<b>[g]:</b>	700

