


66A.10X13 66A - Gelenkschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
- Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B x B1 [mm]:	15,0 x 19,0
C x C1 [mm]:	21 x 21
C1 [mm]:	21
H x H1 [mm]:	31,0 x 31,0
B [mm]:	189,5
L [mm]:	233,5
L1 [mm]:	189,5
[g]:	190

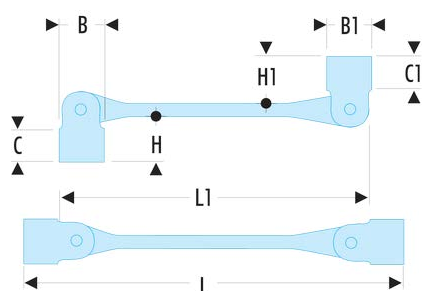