


**66A.14X15 66A - Gelenkschlüssel, metrisch****Produktbeschreibung :**

- Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
- Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

<b>B x B1 [mm]:</b>	20,5 x 21,75
<b>C x C1 [mm]:</b>	23 x 23
<b>C1 [mm]:</b>	23
<b>H x H1 [mm]:</b>	33,0 x 33,0
<b>B [mm]:</b>	231
<b>L [mm]:</b>	237,5
<b>L1 [mm]:</b>	231
<b>[g]:</b>	215

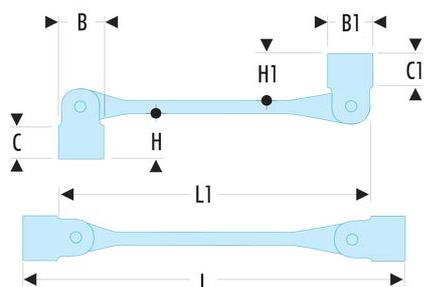