


66A.16X17 66A - Gelenkschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
- Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B x B1 [mm]:	23,0 x 24,0
C x C1 [mm]:	23 x 23
C1 [mm]:	23
H x H1 [mm]:	35,0 x 35,0
B [mm]:	231
L [mm]:	280,0
L1 [mm]:	231
[g]:	325

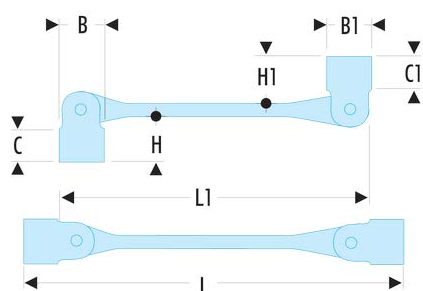