


66A.18X19 66A - Gelenkschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
- Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B x B1 [mm]:	24,7 x 26,0
C x C1 [mm]:	24 x 28
C1 [mm]:	24
H x H1 [mm]:	36,0 x 40,0
B [mm]:	231
L [mm]:	286,0
L1 [mm]:	231
[g]:	345

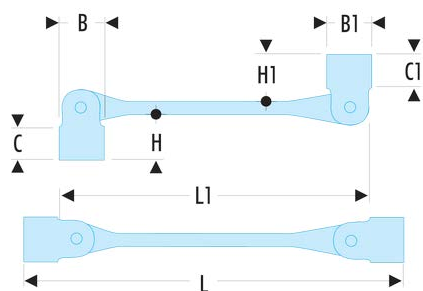