


66A.8X9 66A - Gelenkschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
- Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B x B1 [mm]:	12,6 x 13,85
C x C1 [mm]:	15 x 15
C1 [mm]:	15
H x H1 [mm]:	23,0 x 23,0
B [mm]:	156
L [mm]:	188,5
L1 [mm]:	156
[g]:	100

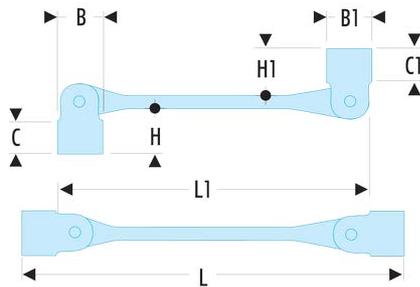