


**819.300CLO 819.CLO - Präzisionswinkel aus Edelstahl mit Anschlag - Klasse 0****Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit:  $\pm 5 + h/50 \mu\text{m}$  (h ist die Höhe in mm).
- Aus rostfreiem Stahl.
- Außenkanten und Flächen feingeschliffen.

E x E1 [mm]:	39 x 8
L x H [mm]:	300 x 200
L1 [mm]:	40
[kg]:	2,337

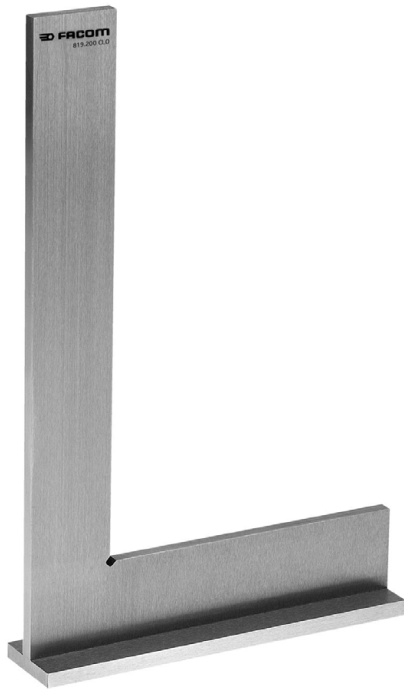