


**882A Universalblechscheren, rechtsschneidend****Produktbeschreibung :**

- Geringer Kraftaufwand durch Hebelübersetzung.
- Geschmiedete Backen, gehärtet und brüniert.
- Schenkel rot überzogen, mit Fingerschutz.
- Innenliegende Öffnungs-Druckfeder.
- Sperrhebel.
- Schneidleistung:
  - Edelstahl 80 kg/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm
  - Halbharter Stahl: 0,8 mm

<b>L [mm]:</b>	250
<b>L1 [mm]:</b>	45 - 130
<b>Mge:</b>	1
<b>[g]:</b>	475

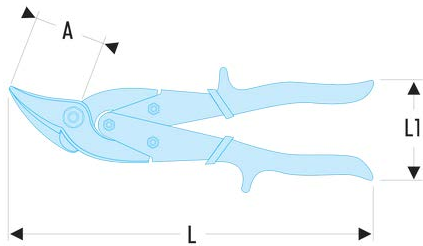