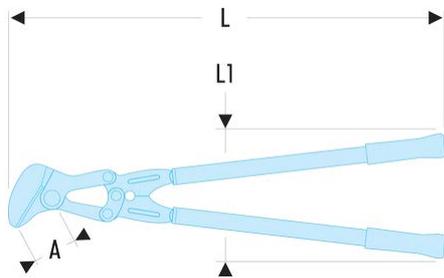


884A.65 882A-884A - Zweihand- Blechscher**Produktbeschreibung :**

- Sehr große Übersetzung.
- Schmiedestahlanschlag für Schnittende.
- Schneidleistung für Schwarzblech 120 kg/mm²: 2 mm (Art.-Nr. 882A.65) und 2,5 mm (Art.-Nr. 884A.65).
- Ausführung: Schneiden verzinkt, Schenkel aus Rohr mit Neoprengriffen.
- Ersatzblätter:
 - 882A.L65 für 882A.65
 - 884A.L65 für 884A.65

L [mm]:	660
---------	-----

L1 [mm]:	200 --> 790
----------	-------------

[kg]:	2,400
-------	-------

