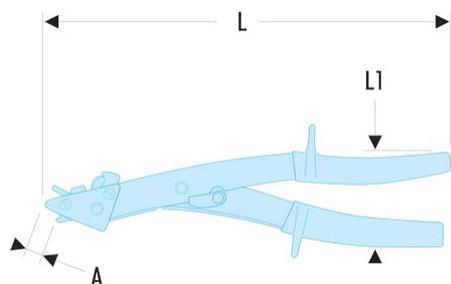


**887A** Blechknabber**Produktbeschreibung :**

- Durch den Backenabstand mit innenliegender Druckfeder und die große Übersetzung können gewundene Formen mühelos ausgeschnitten werden. Dabei entsteht ein 2,8 mm breiter Span.
- Mit dem System Druckplatte/Schneide lässt sich der Span am Schnittende abbrechen.
- Schneidleistung der oberen Schneidbacken: Drähte aus halbhartem Stahl max. 2 mm und aus weichem Stahl max. 2,5 mm.
- Verriegelung.
- Schneidleistung:
  - Edelstahl 80 kg/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm
  - Halbharter Stahl: 1 mm
- Ersatzmesser: 887A.L1.

L [mm]:	260
---------	-----

L1 [mm]:	45 - 110
----------	----------

[g]:	520
------	-----

