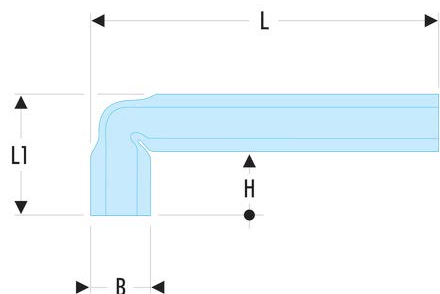


92A.16 92A - Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm
 - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
- Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

| | |
|----------------|------|
| B [mm]: | 24,0 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|------|
| H [mm]: | 35,0 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|-----|
| L [mm]: | 145 |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------|------|
| L1 [mm]: | 55,0 |
|-----------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| [g]: | 190 |
|-------------|-----|

