


Sku

Pfeifenkopfschlüssel

Schlüssel mit festen und verstellbaren Schlüsselweiten

92A.19 92A - Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrisch

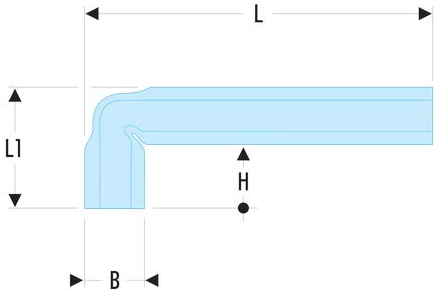

Produktbeschreibung :

- Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
  - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm
  - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
- Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B [mm]:	28,5
H [mm]:	39,0
L [mm]:	154
L1 [mm]:	61,0
[g]:	230

