


92A.30 92A - Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm
 - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
- Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

| | |
|-----------------|------|
| B [mm]: | 42,5 |
| H [mm]: | 53,5 |
| B [mm]: | 205 |
| L [mm]: | 195 |
| L1 [mm]: | 86,5 |
| [g]: | 640 |

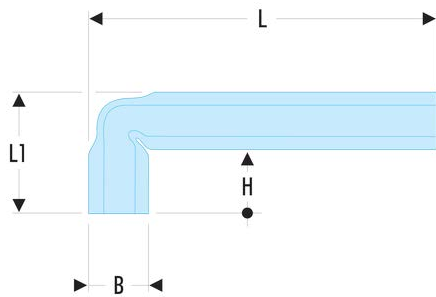