


97.18X19 97 - Doppelte Rohrsteckschlüssel, geschmiedet, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Doppelte Rohrsteckschlüssel: Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können.
- Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abmessungen 6 x 7 bis 21 x 23 mm
 - 160A.2 für die Abmessungen von 24 x 26 bis 30 x 32 mm.
- 6-Kant-Köpfe.
- 2 Abmessungen pro Schlüssel.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

d [mm]:	8,2
d1 [mm]:	25,2
d1 x d2 [mm]:	25,2 x 26,5
d2 [mm]:	26,5
L [mm]:	170
[g]:	240

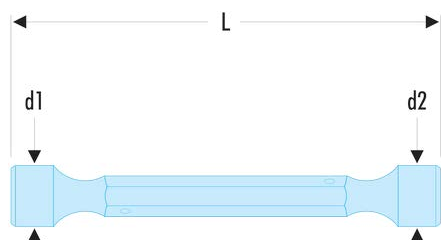