


97.21X23 97 - Doppelte Rohrsteckschlüssel, geschmiedet, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Doppelte Rohrsteckschlüssel: Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können.
- Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abmessungen 6 x 7 bis 21 x 23 mm
 - 160A.2 für die Abmessungen von 24 x 26 bis 30 x 32 mm.
- 6-Kant-Köpfe.
- 2 Abmessungen pro Schlüssel.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

| | |
|---------------|-----------|
| d [mm]: | 10,2 |
| d1 [mm]: | 29,0 |
| d1 x d2 [mm]: | 29 x 31,2 |
| d2 [mm]: | 31,2 |
| L [mm]: | 185 |
| [g]: | 295 |

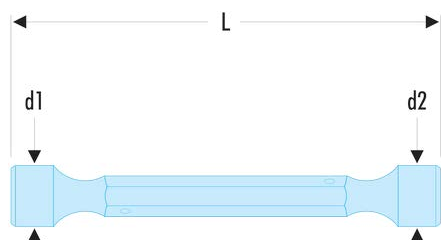