


97.8X9 97 - Doppelte Rohrsteckschlüssel, geschmiedet, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Doppelte Rohrsteckschlüssel: Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können.
- Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abmessungen 6 x 7 bis 21 x 23 mm
 - 160A.2 für die Abmessungen von 24 x 26 bis 30 x 32 mm.
- 6-Kant-Köpfe.
- 2 Abmessungen pro Schlüssel.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

d [mm]:	4,0
d1 [mm]:	12,5
d1 x d2 [mm]:	12,5 x 14
d2 [mm]:	14,0
L [mm]:	120
[g]:	50

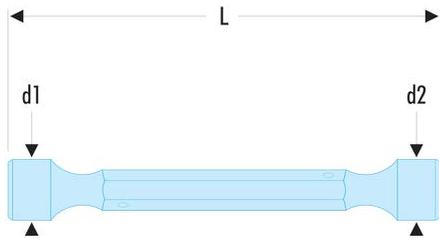