


996.5 Kabelschneider für Stahldrähte, „Kompakt“-Modell

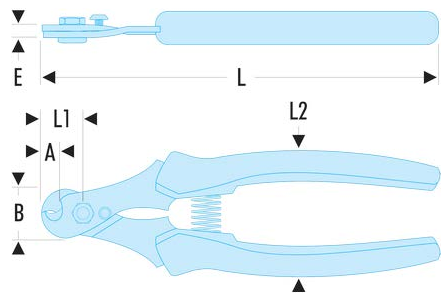

Produktbeschreibung :

- Leichtes Werkzeug, dessen Schneidmesser und Schneidwinkel für harte Werkstoffe und mehradrige Kabel geeignet sind.
- Verriegelung mittels Schiebers, Öffnung durch Drücken auf die Schenkel.
- Schneiden aus Stahl, 60-62 HRC gehärtet.
- Schneidleistung:
 - 5 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm²
 - 4 mm für Kabel aus hartem Stahl 130 - 160 kg/mm²
 - 3 mm für rundes Kabel 60 kg/mm²

B [mm]:	21
E [mm]:	8
L [mm]:	165
L1 [mm]:	12
L2 [mm]:	50 - 125
[g]:	165

