


996.8 Kabelschneider für Stahldrähte, „Standard“-Modell

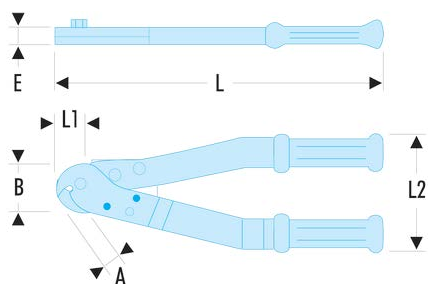

Produktbeschreibung :

- Angeschraubte Schneidmesser aus Hochleistungs-Spezialstahl.
- Kompakt und leistungsstark, ergonomische Griffe.
- Schneidleistung:
 - 8 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm²
 - 7 mm für Kabel aus hartem Stahl 130 - 160 kg/mm²
 - 6 mm für rundes Kabel 60 kg/mm²
- Ersatz-Schneidmesser: 996.L8.

B [mm]:	42
E [mm]:	16
L [mm]:	340
L1 [mm]:	21
L2 [mm]:	115 - 470
[g]:	890

