


A.301MT A.MT - Micro-Tech®-Drehmomentschrauber für geringe Drehmomente

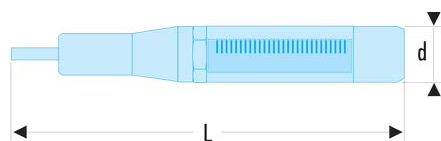

Produktbeschreibung :

- Leichter und kompakter Drehmomentschrauber, speziell für geringe Drehmomente.
- Drehmoment-Anziehrichtung rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen Serie 0 - 4 mm (Ausgang 1/4" mit Adapter ECR.O als Option).
- 82H.4: Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung mit einem Eichzertifikat und dem Einstellschlüssel.

d [mm]:	23
L [mm]:	130,0
Leistung [cN.m]:	15 - 75
Aufsätze:	1
Messteilung:	0,50
Messteilung [Cn.m]:	0,5
Ausgang:	1/4"
[g]:	130

