


**A.340MT A.MT - Micro-Tech®-Drehmomentschrauber „Produktion“****Produktbeschreibung :**

- Drehmomentschrauber ohne Micrometer: Dieser Schraubertyp ohne Messteilung wird auf einem Drehmomentprüfgerät eingestellt.
- Leichter und kompakter Drehmomentschrauber speziell für geringe Drehmomente.
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen 4 mm (Adapter ECR.0 für Steckschlüssel 1/4" als Option).
- Lieferung mit Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer.

<b>d [mm]:</b>	21
<b>L [mm]:</b>	96,5
<b>Leistung [cN.m]:</b>	4 - 20
<b>Leistung [lbf.ft]:</b>	0,35 - 1,70
<b>Aufsätze Serie:</b>	0
<b>Ausgang:</b>	4 mm
<b>[g]:</b>	75

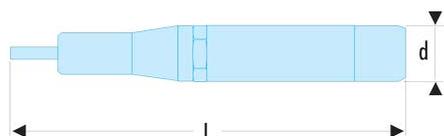