


## A.341MT A.MT - Micro-Tech®-Drehmomentschrauber „Produktion“

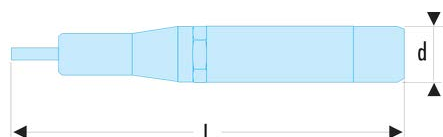

### Produktbeschreibung :

- Drehmomentschrauber ohne Micrometer: Dieser Schraubertyp ohne Messteilung wird auf einem Drehmomentprüfgerät eingestellt.
- Leichter und kompakter Drehmomentschrauber speziell für geringe Drehmomente.
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen 4 mm (Adapter ECR.0 für Steckschlüssel 1/4" als Option).
- Lieferung mit Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer.

d [mm]:	23
L [mm]:	130,0
Leistung [cN.m]:	15 - 75
Leistung [lbf.ft]:	1,30 - 6,50
Aufsätze Serie:	1
Ausgang:	1/4"
[g]:	130

