


A.442 A.440 - Drehmomentschrauber „Produktion“**Produktbeschreibung :**

- Klasse II Typ F (A.440 Produktion).
- Drehmomentschrauber ohne Micrometer: Dieser Schraubertyp ohne Messteilung wird auf einem Drehmomentprüfgerät eingestellt.
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen Serie 1 - 1/4".
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA.
- Lieferung mit Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer.

| | |
|-------------------|-----------|
| L [mm]: | 147 |
| Drehmoment [N.m]: | 0,5 - 2,5 |
| [g]: | 300 |

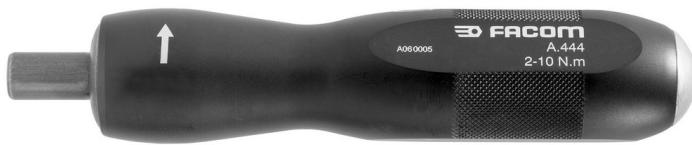