


A.444 A.440 - Drehmomentschrauber „Produktion“**Produktbeschreibung :**

- Klasse II Typ F (A.440 Produktion).
- Drehmomentschrauber ohne Micrometer: Dieser Schraubertyp ohne Messteilung wird auf einem Drehmomentprüfgerät eingestellt.
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen Serie 1 - 1/4".
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA.
- Lieferung mit Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer.

L [mm]:	168
Drehmoment [N.m]:	2 - 10
[g]:	400

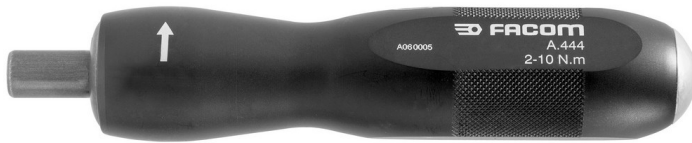