


J.229A Griff mit Kardangelenk 3/8"**Produktbeschreibung :**

- Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst).
- Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern betätigt werden.
- Mit einem gleitenden T-Griff ausgestattet, für eine mehr Kraft übertragende T- oder L-Stellung.
- Ausführung: glanzverchromt.

d [mm]:	17
d1 [mm]:	10
d2 [mm]:	19
L [mm]:	460
L1 [mm]:	175
[g]:	410

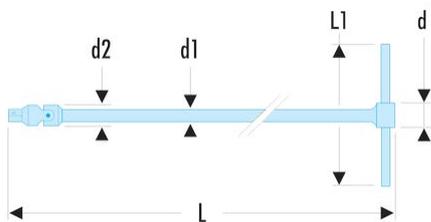