


## K.201B KM.B - Drehmomentschlüssel für hohe Drehmomente mit Knarre und Antriebsvierkant

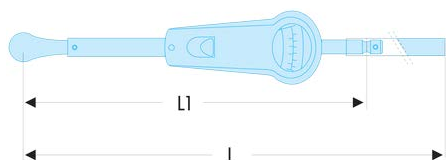

### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit:  $\pm 4\%$  des angezeigten Werts.
- Zwei Ableseeskalen: Nm und lbf.ft.
- Skalenuhr mit großem Durchmesser.
- Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments.
- Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat geliefert.
- Die Drehmomentschlüssel werden im Metallkoffer mit einem Einsatz geliefert, Abm. (L x B x H): 760 x 220 x 140 mm.

L [mm]:	1019
L1 [mm]:	595
L1 x L2 [mm]:	595 - 1019
Kasten:	BT.102
Leistung [lbf.ft]:	150 - 650
Leistung [N.m]:	180 - 900
Vierkant:	K.200E
Vierkant ["]:	3/4
Schlüssel:	K.200DB
Knarren:	K.151A
Schaft:	K.200MA
Einsatz:	PL.549
[kg]:	7,900

