


## K.203B KM.B - Drehmomentschlüssel für hohe Drehmomente mit Knarre und Antriebsvierkant

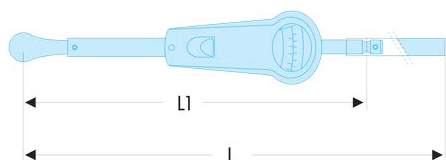

### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit:  $\pm 4\%$  des angezeigten Werts.
- Zwei Ableseeskalen: Nm und lbf.ft.
- Skalenuhr mit großem Durchmesser.
- Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments.
- Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat geliefert.
- Die Drehmomentschlüssel werden im Metallkoffer mit einem Einsatz geliefert, Abm. (L x B x H): 760 x 220 x 140 mm.

<b>L [mm]:</b>	1019
<b>L1 [mm]:</b>	595
<b>L1 x L2 [mm]:</b>	595 - 1019
<b>Kasten:</b>	BT.102
<b>Leistung [lbf.ft]:</b>	250 - 1100
<b>Leistung [N.m]:</b>	300 - 1500
<b>Vierkant:</b>	K.200E
<b>Vierkant ["]:</b>	3/4
<b>Schlüssel:</b>	K.202DB
<b>Knarren:</b>	K.151A
<b>Schaft:</b>	K.202MA
<b>Einsatz:</b>	PL.549
<b>[kg]:</b>	8,000

