


M.201B KM.B - Drehmomentschlüssel für hohe Drehmomente mit Knarre und Antriebsvierkant

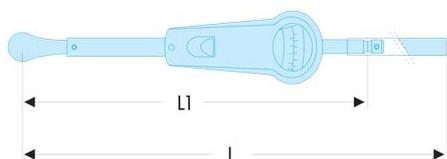

Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 4\%$ des angezeigten Werts.
- Zwei Ableseeskalen: Nm und lbf.ft.
- Skalenuhr mit großem Durchmesser.
- Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments.
- Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat geliefert.
- Die Drehmomentschlüssel werden im Metallkoffer mit einem Einsatz geliefert, Abm. (L x B x H): 760 x 220 x 140 mm.

L [mm]:	-
L1 [mm]:	724
L1 x L2 [mm]:	724
Kasten:	BT.102
Leistung [lbf.ft]:	300 - 1800
Leistung [N.m]:	500 - 2500
Vierkant:	M.200EA
Vierkant ["]:	1
Schlüssel:	M.200DB
Knarren:	M.151
Schaft:	-
Einsatz:	PL.549
[kg]:	18,000

