


**RL.161 Staubdichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4"****Produktbeschreibung :**

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen.
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten.
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
- Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung.
- Durch das „Vollhand“-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren.
- Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen.
- Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe.
- Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil.

<b>d [mm]:</b>	22,5
<b>d1 [mm]:</b>	17,5 / 20
<b>H [mm]:</b>	25
<b>L [mm]:</b>	121
<b>L1 [mm]:</b>	110
<b>[g]:</b>	80

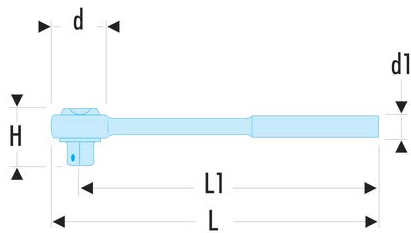