


U.306A140 U.306 - Außenabzieher**Produktbeschreibung :**

- Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen. Umbau möglich auf Innenabzieher mit den Abzieharmen U.306G2 + Spindel U.306-4 oder Abzieharmen U.306G20 + Spindel U.306-2.
- Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder. Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist.
- Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad. Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten.
- Spindel mit Sicherungskopf: ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird. Lieferung mit 2 Ersatzstiften.
- Satz mit 3 Ersatzstiften: siehe die Ersatzteiltabelle entsprechend der Zugkraft des Abziehers.
- Passende Abziehhilfen: Gleithammer U.306M (Direktmontage) und Abziehvorrichtung U.40 (Montage mit Ring und Mutter U.306A1, separat bestellbar).
- Der Abzieher U.306-260 wird mit der Spindel U.306-3 und deren Verlängerung geliefert.

| | |
|--------------------|-----------------|
| min.- max. C [mm]: | 7 - 140 |
| L x B x H [mm]: | 130 x 225 x 262 |
| max. T [mm]: | 147 |
| 6-Kant [mm]: | 18 |
| Abzieharme: | U.306G1 |
| Tonnen [t]: | 3 |
| Schrauben: | U.306-4 |
| Schrauben [mm]: | 18 |
| T [kN]: | 30 |
| [kg]: | 1,600 |

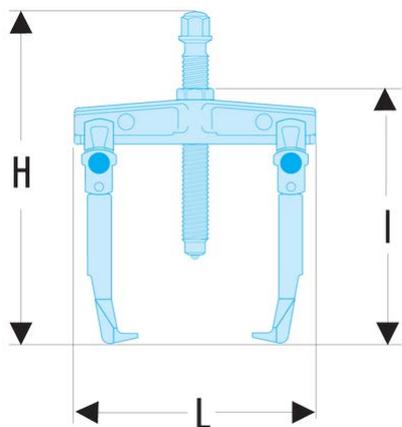