


V.347F Winkelschleifer mit Klammer, 6 mm**Produktbeschreibung :**

- Für Winkelschleifarbeiten mit Schleifstiften.
- Für Schrubb- und Schneidarbeiten.
- Kompakter Motor mit robuster Lamelle.
- Kompakter Winkelkopf für schwierigen Zugang.
- Luftaustritt mit integriertem Luftanschluss-Schlauch.
- Luftanschluss: Innengewinde 1/4".
- Empfohlener Schlauch: Innendm. 8 mm.
- Empfohlener Einsatz:
Gewinde-Innendurchmesser 1/4" - 6 mm.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar.
- Drehzahl: 18.000 U./Min.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/Min.
- Schallpegel: 77,3 dB(A).
- Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³.
- Leistung: 0,25 kW.
- Lieferung mit einer 6-mm-Klammer + 2 Gabelschlüsseln.

H [mm]:	73
L [mm]:	160
L1 [mm]:	27
[g]:	660

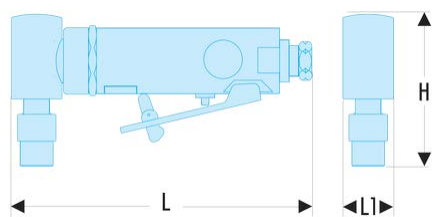