


V.352F Druckluft-Nadelabklopfer

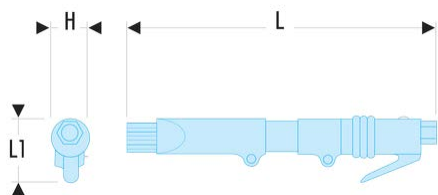

Produktbeschreibung :

- Zum Entschlacken, Entrosten, Entfernen von Zunder von Metallflächen.
- Kann in Risse und Spaltöffnungen hineinreichen.
- Lieferung mit Nadeln, Durchmesser 2 mm.
- Schläge: 4.200/Min.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 90 l/Min.
- Luftschlauch-Innendurchmesser: 13 mm.
- Luftanschlussgewinde: 3/8".
- Empfohlener Arbeitsdruck: 5-7 bar.
- Satz Ersatznadeln, Durchmesser 2 mm: V.352FA1
- Satz Ersatznadeln, Durchmesser 3 mm: V.352A1D3
- Kamm für Nadeln mit 3 mm Durchmesser: V.352-137D3

H [mm]:	36
L [mm]:	360
L1 [mm]:	75
[kg]:	1,670

