


V.770F Druckluft-Säbelsäge

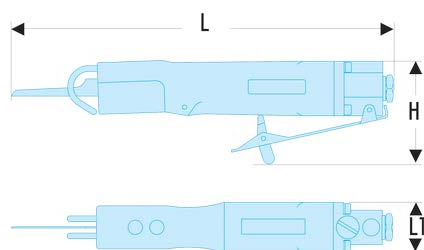

Produktbeschreibung :

- Gerader Schnitt und Konturenschnitt, ohne nochmals anzusetzen.
- Geeignet für ebene und gewölbte Flächen.
- Verstellbare Blattführung.
- Pendelbewegungen: 10.000 Min.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 32 l/Min.
- Anschlussgewinde: 1/4".
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm.
- Lieferung mit 3 Sägeblättern mit 10 Zähnen/cm sowie 3 Sägeblättern mit 12 Zähnen/cm.
- Satz mit 6 Sägeblättern mit 12 Zähnen/cm: V.770F1.
- Satz mit 6 Sägeblättern mit 10 Zähnen/cm: V.770F2.

H [mm]:	75
L [mm]:	270
L1 [mm]:	36
[g]:	800

