


V.801F Druckluft-Leimpistole, 50 x 215 mm**Produktbeschreibung :**

- Zum Auftragen von Silikon, Spachtelmasse, Kleber.
- Einstellbare Durchflussmenge.
- Automatischer Druckabfall unterbricht die Produktzufuhr.
- Luftanschluss: Innengewinde 1/4".
- Empfohlener Schlauch: Innendurchmesser 10 mm.
- Empfohlener Einsatz:
Gewinde-Innendurchmesser 1/4" - 8 mm.
- Arbeitsdruck: 6,2 bar.
- Schallpegel: 70 dB(A).
- Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³.
- Standard-Patrone: 50 x 215 mm.

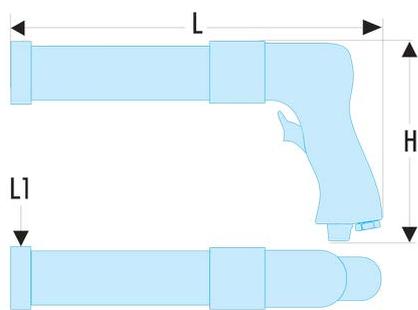

H [mm]:	168
L [mm]:	305
L1 [mm]:	62
[kg]:	1,100

