


V.999A Druckluft-Ausblaspistole

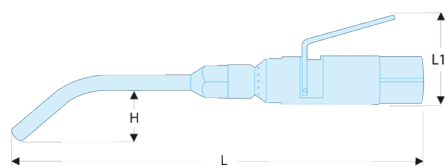

Produktbeschreibung :

- Modell mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern.
- Lieferung mit Düse V.999A10.
- Anschluss: Gewinde 1/4".
- Schlauchdurchmesser: 8 mm.
- Verbrauch: 0,53 m³/Min.
- Strahldruck: 2 bar.
- Düse, gebogen, 100 mm: V.999A10
- Düse, gebogen, 200 mm: V.999A20
- Düse, gerade, 300 mm: V.999A30

H [mm]:	27
L [mm]:	150
L1 [mm]:	42
[kg]:	0,170

