



Produktvorteile



SPEED SLOT® LOCHSÄGEN MIT T3-TECHNOLOGIE™

50 % längere Lebensdauer Doppelte Haltbarkeit.

VERBESSERTER METALLSCHNEIDLEISTUNG

Erhöhte Wanddicke verbessert die Haltbarkeit und minimiert Zahnverlust.

Optimiertes Zahndesign dringt problemlos in Metall ein.

SCHNELLES, EFFIZIENTES SCHNEIDEN IN HOLZ


Längere, schärfere Zähne entfernen mehr Holz für schnelles Schneiden.

EINFACHE BOHRKERNENTFERNUNG

SPEED SLOT Treppenöffnung für schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns.

ANWENDUNG

Holz, Nageldurchsetztes Holz, Nichteisen Metall, Kunst & Verbundwerkstoffe, Metall, Edel Stahl, Gipsfaser-Platten, Zementfaser-Platten

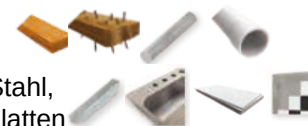

Artikel-Nr.	Min. Bestellmenge	Beschreibung	EAN-Code	UVP exkl. MwSt.
3007474L	1 Stück	Lochsäge Bi-Metall 118mm	082472300741	82,39 €



SPEED SLOT® LOCHSÄGEN MIT T3-TECHNOLOGIE™

50 % längere Lebensdauer Doppelte Haltbarkeit.*

VERBESSERTE METALLSCHNEIDLEISTUNG

Erhöhte Wanddicke verbessert die Haltbarkeit und minimiert Zahnverlust. Optimiertes Zahndesign dringt problemlos in Metall ein.

SCHNELLES, EFFIZIENTES SCHNEIDEN IN HOLZ

Längere, schärfere Zähne entfernen mehr Holz für schnelles Schneiden.

EINFACHE BOHRKERNENTFERNUNG

SPEED SLOT Treppenöffnung für schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns.

*im Vgl. zum LENOX Vorgängermodell



SPEED SLOT® Treppenöffnung für schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns

Fortschrittliches Zahndesign verlängert die Standzeit



10 % dickere Wand für mehr Robustheit und Haltbarkeit



Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.