

# 8740 B Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 8 x 100 mm

Zyklus Knarren Zubehör, 3/8"



<b>EAN:</b>	4013288227089	<b>Abmessung:</b>	168x44x22 mm
<b>Teilenr:</b>	05003054001	<b>Gewicht:</b>	98 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8740 B	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Mit extra schlankem 30 mm langen Profilbereich
- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

**Anwendung:** Innensechskantschrauben

**Ausführung:** Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_3\\_8\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_3\\_8\\_8740\\_b.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_zyklus_knarren_zubehoer_3_8_8740_b.html)

Wera - 8740 B  
05003054001 - 4013288227089

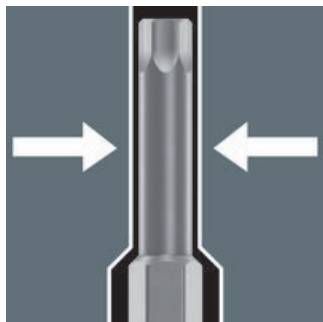
Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 8740 B Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 8 x 100 mm

Zyklus Knarren Zubehör, 3/8"



## 30 mm langer und extra schlanker Profilbereich



Die Bitnüsse verfügen über einen 30 mm langen und extra schlanken Profilbereich. Hierdurch sind auch Verschraubungen in engen Arbeitsräumen gut zugänglich.

## Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

## Take it easy Werkzeugfinder







 

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

## Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05003050001	gelb_123C	4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	30,0
05003051001	leuchtorange_152C	5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	30,0
05003052001	rot_200C	6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	30,0
<b>05003054001</b>	<b>pink_241C</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>	<b>17,5</b>	<b>74,5</b>	<b>30,0</b>
05003056001	blau_307C	10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	30,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_3\\_8\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_3\\_8\\_8740\\_b.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_zyklus_knarren_zubehoer_3_8_8740_b.html)

Wera - 8740 B  
05003054001 - 4013288227089

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de