

# Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.



<b>EAN:</b>	4013288229779	<b>Abmessung:</b>	160x110x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05051061001	<b>Gewicht:</b>	477 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Im Griff integrierte Ratschenmechanik
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch "gezwirbelt" werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

15-teiliges Ratschenschraubendreher-Set. Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Auch "Zwirbeln" ist möglich. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 13 zähnharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Schlitz und Innensechskant), 89 mm lang; chemisch-vernickelt.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Ratschenfunktion



Im Griff integrierte Ratschenmechanik



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (36 Zähne) und einem Rückholwinkel von 10° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

### Schnelles Schrauben



Die Ratschenmechanik erlaubt auch das schnelle "Zwirbeln" während des Verschraubens.

### Knarrenmechanik im Griff




Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten. Die Knarrenmechanik ist vollständig im Griff eingebettet. Die kleine Größe des Griffs ermöglicht den Einsatz der Ratsche auch in beengten Schraubsituationen.

### Richtungswechsel



Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

### Chuck-all

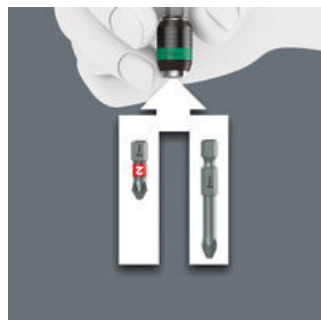

Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

### Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.



## Satz-Inhalt:

### 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 123,5 mm



05051493001 1x 1/4" x 123,5 mm



### 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



### 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



### 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm



### 840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm



### 800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm



### Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de