



03/2018

Ölfilterschlüssel-Serie



KL-0122-Serie..

DE

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com


GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0122-..Ölfilterschlüssel-Serie

Zur Ermittlung des passenden Ölfilterschlüssels sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Überprüfen, ob es sich um einen Filter mit Flächen oder Rillen handelt.
2. Anzahl der Flächen bzw. Rillen zählen.

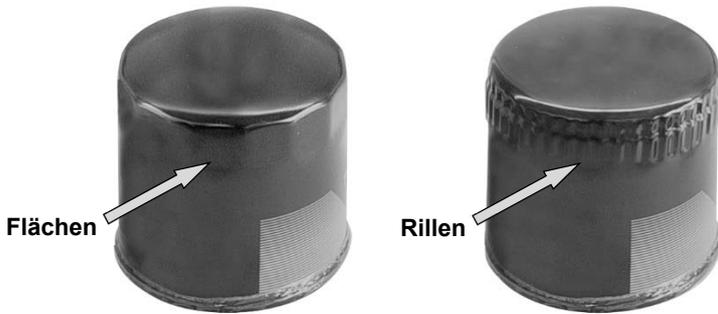

3. Mit Hilfe eines Messschiebers die Schlüsselweite messen.



4. Passenden Ölfilterschlüssel aus der **Übersichts-Tabelle** auswählen.


Größe	Größe (Schlüsselweite)	Artikel-Nr.	Bezeichnung
27 mm	SW27	KL-0122-52	Ölfilterschlüssel
32 mm	SW32	KL-0122-51	Ölfilterschlüssel
36 mm	SW36	KL-0122-5	Ölfilterschlüssel
64 mm	SW64 14-Flächen	KL-0122-308	Ölfilterschlüssel
65 mm	SW65 14-Flächen	KL-0122-309	Ölfilterschlüssel
66 mm	Ø66 6-Rillen	KL-0122-318	Ölfilterschlüssel
66 mm	Ø66 6-Rillen	KL-0122-601	Ölfilterschlüssel
67 mm	SW67 14-Flächen	KL-0122-311	Ölfilterschlüssel
72 mm	SW72 14-Flächen	KL-0122-310	Ölfilterschlüssel
73 mm	SW73 10-Flächen	KL-0122-612	Ölfilterschlüssel
74 mm	SW74 14-Flächen	KL-0122-301	Ölfilterschlüssel
74 mm	SW74 14-Flächen	KL-0122-3	Ölfilterschlüssel
74 mm	SW74 15-Flächen	KL-0122-302	Ölfilterschlüssel
74 mm	SW74 30-Rillen	KL-0122-306	Ölfilterschlüssel
74 mm	SW74 8-Flächen	KL-0122-323	Ölfilterschlüssel
76 mm	Ø76 12 Rillen	KL-0122-219 B	Ölfilterschlüssel Alu
76 mm	Ø76 12-Rillen	KL-0122-319	Ölfilterschlüssel
76 mm	Ø76 12-Rillen	KL-0122-7	Ölfilterschlüssel
76 mm	SW76 15-Flächen	KL-0122-303	Ölfilterschlüssel
78 mm	SW78 15-Flächen	KL-0122-332	Ölfilterschlüssel
79 mm	SW79 15-Flächen	KL-0122-305	Ölfilterschlüssel
82 mm	SW82 15-Flächen	KL-0122-314	Ölfilterschlüssel

Größe	Größe (Schlüsselweite)	Artikel-Nr.	Bezeichnung
84 mm	SW84	KL-0122-609	Ölfilterschlüssel
86 mm	Ø86 18-Rillen	KL-0122-312	Ölfilterschlüssel
86 mm	Ø86 18-Rillen	KL-0122-212	Ölfilterschlüssel Alu
86 mm	SW86 16-Flächen	KL-0122-326	Ölfilterschlüssel
86 mm	SW86 16-Flächen	KL-0122-426	Ölfilterschlüssel verstärkt
89 mm	SW89 15-Flächen	KL-0122-315	Ölfilterschlüssel
91 mm	SW91 15-Flächen	KL-0122-304	Ölfilterschlüssel
92 mm	SW92 10-Flächen	KL-0122-324	Ölfilterschlüssel
92 mm	SW92 36-Rillen	KL-0122-307	Ölfilterschlüssel
93 mm	Ø93 45-Rillen	KL-0122-317	Ölfilterschlüssel
93 mm	Ø93 45-Rillen	KL-0122-217	Ölfilterschlüssel Alu
95 mm	SW95 15-Flächen	KL-0122-334	Ölfilterschlüssel
96 mm	Ø96 18-Rillen	KL-0122-313	Ölfilterschlüssel
96 mm	Ø96 18-Rillen	KL-0122-213	Ölfilterschlüssel Alu
99 mm	SW99 15-Flächen	KL-0122-335	Ölfilterschlüssel
100 mm	SW100 15-Flächen	KL-0122-316	Ölfilterschlüssel
103 mm	SW103 14-Flächen	KL-0122-611	Ölfilterschlüssel
106 mm	SW106 15-Flächen	KL-0122-322	Ölfilterschlüssel
108 mm	Ø108 18-Rillen	KL-0122-321	Ölfilterschlüssel
108 mm	Ø108 18-Rillen	KL-0122-602	Ölfilterschlüssel
108 mm	SW108 15-Flächen	KL-0122-327	Ölfilterschlüssel

Vorschriften und Hinweise

- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!

KL-0122-332

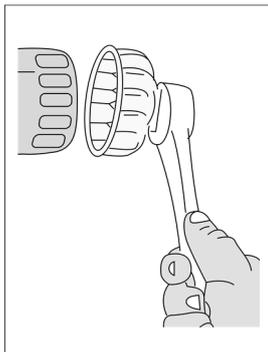


KL-0122-332 - Ölfilterschlüssel sw78

Passend für Ford, Mitsubishi, Nissan, Toyota etc.

Für Ölfilter mit SW78 mm und 15 Flächen.

Antrieb:..... 3/8"□

KL-0122-334

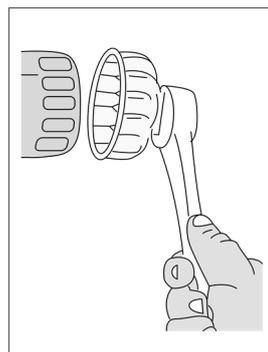


KL-0122-334 - Ölfilterschlüssel sw95

Passend für Alfa Romeo, Chrysler, Ford, Toyota etc.

Für Ölfilter mit SW95 mm und 15 Flächen.

Antrieb:..... 3/8"□

KL-0122-335

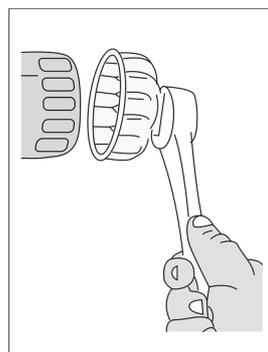

KL-0122-335 - Ölfilterschlüssel sw99

Passend für Toyota Diesel etc.

Für Ölfilter mit SW99 mm und 15 Flächen.

Antrieb:..... 3/8"□

KL-0122-426



KL-0122-426 - Ölfilterschlüssel sw86 16-Flächen verstärkt

Passend für Volvo z.B. S40, S70 etc.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Für Ölfilter mit SW86 mm und 16 Flächen.

Antrieb:..... 3/8"□


KL-0122-31 K



KL-0122-32 K



KL-0122-301 - KL-0122-327

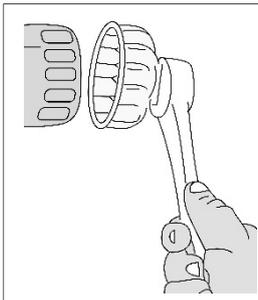

KL-0122-15



KL-0122-3.. - Ölfilterschlüssel

Die profilierten und verstärkten Ölfilterschlüssel sind den Ölfilterpatronen angepasst. **Antrieb:**3/8"□

KL-0122-31 K - Ölfilterschlüssel-Satz bestehend aus:
KL-0122-32 K - Ölfilterschlüssel-Satz bestehend aus:

Artikel-Nr.	Filtermaße und Anwendungsbeispiele:		
KL-0122-301	SW74 mm • 14 Flächen • 1 Stufe Passend für Audi z.B. A1, A3 (TDI); BMW 3er (E36 mit 4 Zyl. Mot.); Citroën; Fiat; Ford; Lancia; Mazda; Mercedes z.B. CDI Motoren, C- und E-Klasse (mit 4 u. 6 Zyl. Benzin Motoren); Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Toyota; VW z.B. Golf (IV TDI), Up!, Scirocco III, Touran 1T1/ 1T2 etc.		●
KL-0122-302	SW74 mm • 15 Flächen • 2 Stufen Passend für Ford, Opel, Saab etc.		●
KL-0122-303	SW76 mm • 15 Flächen • 2 Stufen Passend für VW-Audi, Mercedes, Opel, Ford Focus III etc.		●
KL-0122-304	SW91 mm • 15 Flächen • 1 Stufe Passend für Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Volvo, VW-Audi etc.		●
KL-0122-305	SW79 mm • 15 Flächen • 1 Stufe Passend für Ford, Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Opel, Subaru, Toyota etc.		●
KL-0122-306	Ø74 mm • 30 Rillen • 1 Stufe Passend für Ford etc.		●
KL-0122-307	Ø92 mm • 36 Rillen • 1 Stufe Passend für Ford etc.		●
KL-0122-308	SW64 mm • 14 Flächen • 1 Stufe Passend für Fiat, Daihatsu, Mazda, Nissan, Toyota etc.		●
KL-0122-309	SW65 mm • 14 Flächen • 2 Stufen Passend für Daihatsu, Toyota etc.		●
KL-0122-310	SW72 mm • 14 Flächen • 1 Stufe Passend für Toyota, Mini Diesel etc.		●
KL-0122-311	SW67 mm • 14 Flächen • 1 Stufe Passend für Mazda; Mitsubishi; Ford etc.		●
KL-0122-312	Ø86 mm • 18 Rillen • 1 Stufe Passend für VW z.B. Golf III, Passat (bis Bj.'96 mit TDI-Motor); Audi z.B. A6 (bis Bj.'96 mit TDI-Motor 85 kW / 115 PS); Renault z.B. Clio, Rapid und Laguna (1.9 D), Safrane, Espace III (2.1 D) etc.	●	
KL-0122-313	Ø96 mm • 18 Rillen • 1 Stufe Passend für Audi z.B. A4 (mit TDI-Motor); VW z.B. Touareg (mit V 10 TDI Motor), Passat (ab Bj.'97 mit TDI-Motor); Renault z.B. Master (2.5 und 2.8 D / TD, Laguna, Safrane, Espace III (2.2 D), R19, Rapid und Megane (1.9 und 2.1 D / TD); Opel z.B. Movano (2.5 und 2.8 D / TD) etc.	●	
KL-0122-314	SW82 mm • 15 Flächen • 2 Stufen Passend für Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota etc.		●
KL-0122-315	SW89 mm • 15 Flächen • 1 Stufe Passend für Honda, Isuzu, Mitsubishi etc.		●
KL-0122-316	SW100 mm • 15 Flächen • 1 Stufe Passend für Isuzu, Mitsubishi etc.		●
KL-0122-317	Ø93 mm • 45 Rillen Passend für VW-Audi (TDI 2.4 / 2.6 und 2.8 Motoren); Nissan X-Trail etc.	●	
KL-0122-318	Ø66 mm • 6 Rillen Passend für Fiat z.B. Punto, Idea (1.2); Renault z.B. Clio 1.2, Express, Kangoo, Rapid, Twingo etc.		●
KL-0122-319	Ø76 mm • 12 Rillen Passend für Dacia z.B. Logan, Sandero; Fiat z.B. Ducato, Scudo, Ulysee; Mercedes (alle mit Purflux Filter LS 918); Renault z.B. Megane, Laguna Espace III, Trafic (1.9 Diesel), Master (1.9 Diesel); Peugeot z.B. 307; Honda z.B. Prelude (BA4 2.0 16V Motor); Opel z.B. Vivaro etc.		●
KL-0122-320	Kunststoffkoffer für KL-0122-31 K		●
KL-0122-321	SW108 mm • 18 Rillen Passend für Renault z.B. Espace, Laguna, Master, Safrane, Traffic (2.4 / 2.5 und 2.8 D / TD)		●
KL-0122-322	SW106 mm • 15 Flächen Passend für Fiat (z.B. Ducato 2.5 D / TD) etc.		●
KL-0122-323	SW74 mm • 8 Flächen Passend für Fiat z.B. Doblo, Marea, Stilo; Lancia z.B. Delta etc.		●
KL-0122-324	SW92 mm • 10 Flächen Passend für Fiat z.B. Cinquecento, Coupé, Croma, Panda, Regata, Ritmo, Seicento, Tempra, Ducato (250) und Tipo; Lancia z.B. Beta, Dedra, Kappa, Monte Carlo, Prisma, Thema und Trevi etc.		●
KL-0122-326	SW86 mm • 16 Flächen Passend für BMW z.B. 320i (E90), 520i (E60), etc; Volvo z.B. S40, S70 etc.		●
KL-0122-327	SW 108 mm • 15 Flächen Passend für Volvo z.B. C70, S70, V70 (TDI Turbo Diesel), 850 (TDI Turbo Diesel) etc.		●
KL-0122-329	Adapter 1/2" auf 3/8"		● ●
KL-0122-15	ÖlfILTERKRALLE Ø65 - 120 mm		●
KL-0122-330	Kunststoffkoffer für KL-0122-32 K		●

Die Ölfilterschlüssel-Sätze **KL-0122-31 K** und **KL-0122-32 K** werden jeweils in einem Kunststoffkoffer geliefert.

KL-0122-3



KL-0122-3 - Ölfilterschlüssel SW74

Passend für VW-Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota, etc.

Insbesondere passend für Audi A3 TDI, VW Golf IV TDI, BMW E36 mit 4-Zylinder Motoren, Porsche Cayenne, Boxster, 911 und Mercedes CDI Motoren, sowie C- und E-Klasse mit 4- und 6-Zylinder Benzin-Motoren.

Für Ölfilter mit SW74 mm und 14 Flächen.

Antrieb: 1/2" □ bzw. SW27 mm

KL-0122-212



KL-0122-212 - Ölfilterschlüssel Ø86 mm

Passend für VW-Audi, Seat, Škoda etc.

Insbesondere passend für VW z.B. Golf (III), Passat (bis Bj.'96 mit TDI-Motor) • Audi z.B. A6 (bis Bj.'96 mit TDI-Motor 85 kW / 115 PS) • Renault z.B. Clio, Rapid und Laguna (1.9 D), Safrane; Espace (III / 2.1 D), etc.

Für Ölfilter mit Ø86 mm und 18 Rillen.

Antrieb: 3/8" □ bzw. SW27 mm

KL-0122-213



KL-0122-213 - Ölfilterschlüssel Ø96 mm

Passend für VW-Audi, Seat, Škoda etc.

Insbesondere passend für Audi z.B. A4 (mit TDI-Motor) • VW z.B. Touareg (mit V 10 TDI Mot.), Passat (ab Bj.'97 mit TDI-Motor) • Renault z.B. Laguna, Safrane, Espace III (2.2 D), R19, Rapid und Megane (1.9 und 2.1 D / TD), Master (2.5 und 2.8 D / TD) • Opel z.B. Movano (2.5 und 2.8 D / TD), etc.

Für Ölfilter mit Ø96 mm und 18 Rillen.

Antrieb: 3/8" □ bzw. SW27 mm

KL-0122-217



KL-0122-217 - Ölfilterschlüssel Ø93 mm

Passend für VW-Audi, Seat, Škoda, Renault etc.

Insbesondere passend für VW-Audi (2.4, 2.6 und 2.8 TDI Diesel Motoren) und Renault Maxity etc.

Für Ölfilter mit Ø93 mm und 45 Rillen.

Antrieb: 3/8" □ bzw. SW27 mm

KL-0122-219 B

Problematik bei K9K-Motoren:



KL-0122-219 B - Ölfilterschlüssel Ø76 mm

Passend für Ölfilter mit Ø 76 mm und 12 Rillen bei VW-Audi, Mercedes, Seat, Škoda, Citroën, Peugeot, Renault, Nissan, Dacia und Suzuki etc. (z.B. Filter: Purflux LS 918, MANN W716/1)

Besonders passend für Renault, Nissan, Dacia und Suzuki mit K9K-Motoren sowie bei Mercedes 6-Zylinder Benzin-Motoren M102 und M103.


Die sehr kompakte Bauweise des Ölfilterschlüssels ermöglicht einen schnellen Ölfilterwechsel an Mercedes M102 und M103 Motoren, ohne Ausbau des Ansaugrohres.

Bei K9K-Motoren besteht die Problematik das die Lichtmaschine sehr nahe am Ölfilter sitzt, dadurch besteht die Gefahr das mittels eines herkömmlichen Ölfilterschlüssels ein Kurzschluss mit der Ladeleitung der Lichtmaschine verursacht wird.

Der speziell hierfür entwickelte Ölfilterschlüssel - **KL-0122-219 B** ist mit einer nichtleitenden Oberflächenbeschichtung überzogen, diese verhindert einen Kurzschluss und ermöglicht dadurch ein gefahrloses Lösen und Festziehen des Ölfilters.

Für Ölfilter mit Ø76 mm und 12 Rillen.

Antrieb: 3/8" □ bzw. SW27 mm

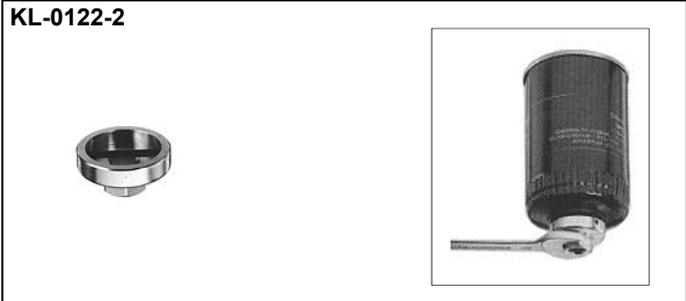

KL-0122-2 - Ölfilterschlüssel sw22

Passend für VW-Audi Diesel-Motoren mit Mann-, Mahle- oder Knecht-Filter.

Dieses Werkzeug eignet sich besonders für den Ausbau von Ölfiltern bei engen Platzverhältnissen.

Antrieb: 1/2" □ bzw. SW22 mm



KL-0122-5 - Ölfilterschlüssel sw36

Passend für z.B. BMW 1er, 3er, 5er; Mini One, Cooper, Cooper S und VW Touareg, T5 sowie für die Mercedes Diesel-Motoren OM604, OM605, OM606 die BMW Motoren M52 (6-Zyl.), M60 (8-Zyl.), M70 (12-Zyl.) und den VW VR6-Motor.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8" □



KL-0122-51 - Ölfilterschlüssel sw32

Passend für Opel z.B. bei X10XE, X12XE, Y17DT, Y17DTL Motoren, Mercedes LKW z.B. bei OM364, OM366 Motoren und Škoda Superb.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8" □




KL-0122-52 - Ölfilterschlüssel sw27

Passend für Mercedes z.B. A-Klasse (W169), B-Klasse (W245), C-Klasse (W204) und Smart.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8" □

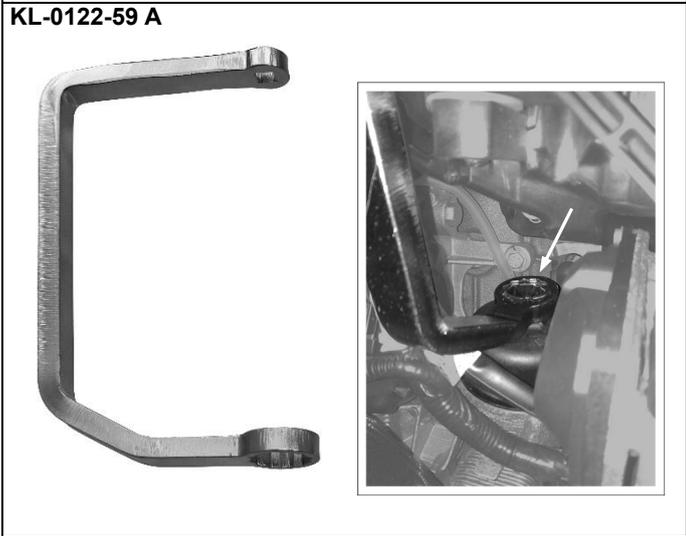

KL-0122-500 - Ölfilterschlüssel-Satz sw32 / SW36

Passend z.B. für BMW 1er, M52 (6-Zyl.), M60 (8-Zyl.), M70 (12-Zyl.) Motoren; Mercedes Diesel-Motoren OM604, OM605, OM606 und LKW Motoren z.B. OM364, OM366; Mini One, Cooper, Cooper S; Opel X10XE, X12XE, Y17DT, Y17DTL Motoren; Škoda Superb; VW Touareg, T5, VR6-Motor.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8" □

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-0122-5	Ölfilterschlüssel SW36
KL-0122-51	Ölfilterschlüssel SW32

KL-0122-501 - Ölfilterschlüssel-Satz SW32 / SW27 / SW36

Passend z.B. für BMW 1er, M52 (6-Zyl.), M60 (8-Zyl.), M70 (12-Zyl.) Motoren; Mercedes A-Klasse (W169), Diesel-Motoren OM604, OM605, OM606 und LKW Motoren z.B. OM364, OM366; Mini One, Cooper, Cooper S; Opel X10XE, X12XE, Y17DT, Y17DTL Motoren; Škoda Superb; Smart; VW Touareg, T5, VR6-Motor.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8" □

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-0122-5	Ölfilterschlüssel SW36
KL-0122-51	Ölfilterschlüssel SW32
KL-0122-52	Ölfilterschlüssel SW27

KL-0122-59 A - Ölfilterschlüssel sw27, Ford

Passend für PSA und Ford 2.0 Hdi bzw. Duratorq-TDCi (DW10C) sowie für PSA, Ford und Jaguar 2.2 Hdi bzw. Duratorq-TDCi (DW12C) Doppelnockenwellen Dieselmotoren. Eingebaut bei z.B. Peugeot 308, 3008, 5008, 407, 407 Coupe, 508, RCZ; Citroën C4 Picasso, C5, C5 Mk2, C8, DS4, DS5; Ford Mondeo Mk3, C-Max, Galaxy Mk2, Galaxy Mk3, S-Max, Kuga und Jaguar XF 2.20 Sportbrake.

Antrieb: 3/8" □

KL-0122-3300 K



Hinweis: Drehmomentschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: 4549-05 TORCOFIX K



KL-0122-601 / KL-0122-602



KL-0122-7



KL-0122-3300 K - Ölfilterschlüssel-Satz im Kunststoffkoffer

Universell passend für die meisten Fahrzeuge mit Papierölfilter und Kunststoff- oder Metall-Schraubdeckel.

Beim Einbau des Ölfilters **muss** der Schraubdeckel (Kunststoff oder Metall) mit einem vorgegebenen Drehmoment angezogen werden.

Bei Nichtbeachtung kann der Kunststoff-Schraubdeckel beschädigt werden. Der Ölfilterschlüssel-Satz **KL-0122-3300 K** mit seinen 6 Ölfilterschlüsseln bietet in Verbindung mit dem Drehmomentschlüssel - **4549-05** (Zubehör) hierfür die ideale Lösung.

Universell einsetzbar z.B. für:

- VW-Audi z.B.: TDI \Rightarrow Golf III, Passat, A4; TDI PD \Rightarrow A2, A3, A4, A6, TT, Lupo, Polo, Golf IV/V, Passat, Sharan, Touareg, T4, T5;
- BMW z.B.: 1er (E87), 3er (E36, E46), 5er (E39, E60), 7er (E38, E65), Z3, Z4, X3, X5;
- Mini z.B.: Mini One, Cooper, Cooper S;
- Mercedes z.B.: A-, C-, E- und S-Klasse sowie Sprinter;
- Opel z.B.: Agila, Astra G/H, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra B/C, Zafira.

Lieferumfang (KL-0122-3300 K):

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-0122-301	Ölfilterschlüssel SW74 14-Flächen
KL-0122-313	Ölfilterschlüssel \varnothing 96 18-Rillen
KL-0122-326	Ölfilterschlüssel SW86 16-Flächen
KL-0122-5	Ölfilterschlüssel SW36
KL-0122-51	Ölfilterschlüssel SW32
KL-0122-52	Ölfilterschlüssel SW27
KL-0122-3390	Kunststoffkoffer leer

Zubehör: 4549-05 - TORCOFIX K Code: 1545140

5-50 Nm, Länge: 335 mm, Skaleneinteilung: 0,25 Nm, Gewicht: 540 g

KL-0122-601 - Ölfilterschlüssel \varnothing 66 mm mit 6 Rillen

Passend für Renault z.B. Twingo, Clio (mit D-Benzin-Motoren und Filter-Nr. 77 00 869 029).

Für Ölfilter mit \varnothing 66 mm und 6 Rillen. Festsitzende Ölfilter lassen sich mit diesen Schlüsseln schnell und einfach ausbauen.

Antrieb: 3/8" \square

KL-0122-602 - Ölfilterschlüssel \varnothing 108 mm mit 18 Rillen

Passend für Renault z.B. Trafic, Master, Safrane (mit S8U-Motoren und Filter Nr. 77 00 860 823).

Für Ölfilter mit \varnothing 108 mm und 18 Rillen. Festsitzende Ölfilter lassen sich mit diesen Schlüsseln schnell und einfach ausbauen.

Antrieb: 3/8" \square

KL-0122-7 - Ölfilterschlüssel \varnothing 76 mm mit 12 Rillen

Passend für Ford mit 1.8 Diesel-Motor und Motorcraft-Filter EFL 344, Peugeot mit Purflux-Filtern, Renault z.B. R5, Twingo, Rapid (mit C-Benzin-Motoren); Clio, Kangoo (mit E-Benzin-Motoren); R19, Espace III, Laguna (mit F-Benzin-Motoren); Megane, Kangoo (mit K-Benzin-Motoren, jeweils mit Filter-Nr. 77 00 873 583); R21, Espace I + II (mit F-Benzin-Motor); Trafic (mit J-Benzin-Motor, jeweils mit Filter-Nr. 77 00 720 978), Honda z.B. Prelude (BA4 2.0 16V), Land Rover Defender 2.5 Diesel (DD5) mit Filter-Nr. LPX 100 590, etc.

Für Ölfilter \varnothing 76 mm und 12 Rillen. Festsitzende Ölfilter lassen sich mit diesem Schlüssel schnell und einfach ausbauen.

KL-0122-612



KL-0122-612 - Ölfilterschlüssel
SW73 mit 10 Flächen

Passend für Alfa Romeo GTA.
Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8"□

KL-0122-609



KL-0122-609 - Ölfilterschlüssel
SW84 mit 14 Flächen

Passend z.B. für Mercedes OM642 CDI Motoren: C-Klasse (320), CLS (320), E-Klasse (280, 320), S-Klasse (320), ML (280, 320), etc.
Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8"□

KL-0122-611



KL-0122-611 - Ölfilterschlüssel
SW103 mit 14 Flächen

Passend für 3.0 Diesel z. B. Opel Signum (Z30DT; Y30DT) und Renault Espace (IV), VEL Satis etc.

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 3/8"□

KL-0122-606




KL-0122-606 - Ölfilterschlüssel
SW106 mit 15 Flächen

Passend z.B. für die MAN 8 - 10 Tonnen Serie L2000, LE, M2000 und ME. (MANN Filter Nr. W 1160)

Festsitzende und schwer zugängliche Ölfilter lassen sich mit diesem Werkzeug schnell und einfach aus- und einbauen.

Antrieb: 1/2"□

KL-0122-651

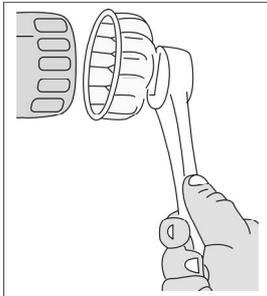

KL-0122-651 - Ölfilterschlüssel
SW106 mit 15 Flächen

Passend z.B. für die MAN 8 - 10 Tonnen Serie L2000, LE, M2000 und ME. (MANN Filter Nr. W 1160)

Festsitzende und schwer zugängliche Ölfilter lassen sich mit diesem Werkzeug schnell und einfach aus- und einbauen.

Antrieb: 1/2"□ bzw. SW27 mm

KL-0122-605



KL-0122-605 - Ölfilterschlüssel
SW135 mit 18 Flächen

Passend z.B. für die MAN 18 - 48 Tonnen Serie F2000, FE und TGA. (MANN Filter Nr. HU 1381 x)

Der Ölfilterschlüssel ist erforderlich zum Aus- und Einbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Antrieb: 1/2"□

KL-0122-12






KL-0122-12 - Ölfilterschlüssel Ø60 - 125 mm

Passend für Ölfilter mit Ø60 - 125 mm

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern. Die Haltesegmente verhindern ein Abrutschen. Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Antrieb: 3/8"□ bzw. SW19 mm

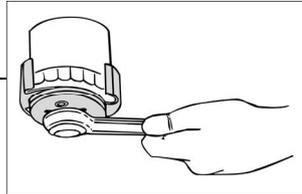KL-0122-13

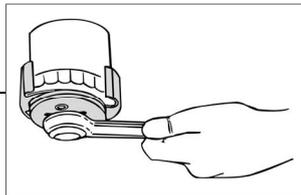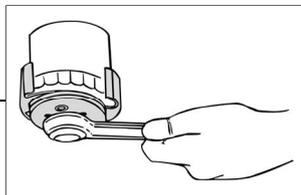KL-0122-14

KL-0122-191

KL-0122-192

KL-0122-193


KL-0122-13 - Ölfilterschlüssel Ø64 - 80 mm

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern an europäischen Fahrzeugen. Die Krallen an den Haltesegmenten verhindern ein Abrutschen. Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Spannbereich: Ø64 - 80 mm

Antrieb: 3/8" □

KL-0122-14 - Ölfilterschlüssel Ø80 - 98 mm

Wie KL-0122-13 jedoch mit:

Spannbereich: Ø80 - 98 mm

Antrieb: 3/8" □

KL-0122-191 - Ölfilterschlüssel universal, Ø 60-80 mm

Universell passend an PKW's mit einem Ölfilter-Ø von 60 - 80 mm.

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern. Die Krallen an den Haltesegmenten verhindern ein Abrutschen. Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Spannbereich: Ø60 - 80 mm

Antrieb: 1/2" □ bzw. SW21 mm

KL-0122-192 - Ölfilterschlüssel universal, Ø 80-110 mm

Universell passend an PKW's mit einem Ölfilter-Ø von 80 - 110 mm.

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern. Die Krallen an den Haltesegmenten verhindern ein Abrutschen. Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Spannbereich: Ø80 - 110 mm

Antrieb: 1/2" □ bzw. SW22 mm

KL-0122-193 - Ölfilterschlüssel universal, Ø 110-145 mm


Universell passend an NKW's mit einem Ölfilter-Ø von 110 - 145 mm.

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern. Die Krallen an den Haltesegmenten verhindern ein Abrutschen. Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Spannbereich: Ø110 - 145 mm

Antrieb: 1/2" □ bzw. SW24 mm

KL-0122-801 bis -804

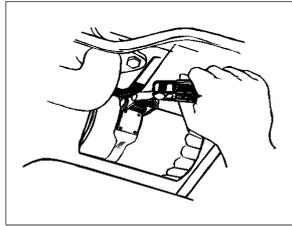


Ölfilterschlüssel beweglich

Zum Lösen von Ölfiltern.

Das Stahlband mit Haltenoppen spannt sich beim Lösen des Filters von selbst nach. Der Spanngriff kann über ein Drehgelenk zu je 90° abgewinkelt werden. Somit ist das Werkzeug auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar.

Art. Nr.	Bezeichnung	Spannbereich	Gewicht
KL-0122-801	Ölfilterschlüssel	Ø60 - 66 mm	310 g
KL-0122-802	Ölfilterschlüssel	Ø73 - 82 mm	370 g
KL-0122-803	Ölfilterschlüssel	Ø89 - 98 mm	370 g
KL-0122-804	Ölfilterschlüssel	Ø105 - 112 mm	400 g

KL-0122-40

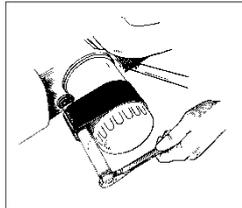


KL-0122-40 - Filtergurt bis Ø152 mm

Passend für Filter bis Ø152 mm.

Der Filtergurt passt sich dem Ölfiter bis zu einem Durchmesser von 152 mm stufenlos an.

Antrieb: 1/2" □
 Gewicht: 280 g

KL-0122-851

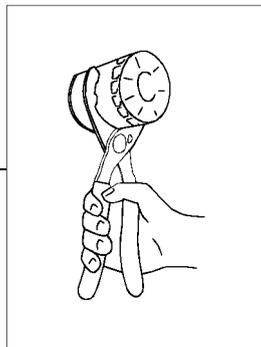


KL-0122-851 - Ölfilterzange Ø57 - 100 mm

Passend für LKW, Traktoren etc.

Das Werkzeug besitzt zwei Einstellstufen und deckt somit einen Anwendungsbereich von 57 - 100 mm ab. Zur besseren Handhabung sind die Backen um 20° abgewinkelt. Die gehärteten Zähne verhindern ein Abrutschen des Werkzeuges.

Spannbereich: Ø57 - 100 mm
 Gewicht: 560 g

KL-0122-852

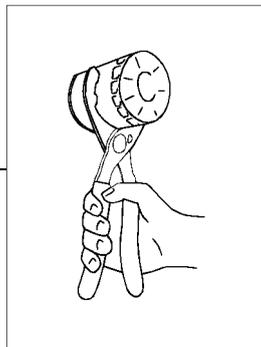

KL-0122-852 - Ölfilterzange Ø92 - 152 mm

Passend für große Ölfiter z.B. LKW, Traktoren etc.

Das Werkzeug besitzt zwei Einstellstufen und deckt somit einen Anwendungsbereich von 92 - 152 mm ab. Zur besseren Handhabung sind die Backen um 20° abgewinkelt. Die gehärteten Zähne verhindern ein Abrutschen des Werkzeuges.

Spannbereich: Ø92 - 152 mm
 Gewicht: 760 g

KL-0231-30

VW-Audi
4motion/Quattro




KL-0231-30 - Ölfilterschlüssel

Passend für die Allrad-Fahrzeuge VW Bora, Golf IV/V, Sharan, Touran 4motion sowie Audi A3 und TT Quattro etc.

Zum Aus- und Einbau des Ölfilters der Haldex-Kupplung.

Länge: 400 mm
 Gewicht: 700 g

KL-4041-3045

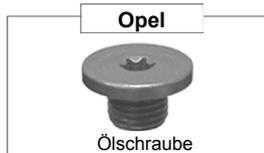

KL-4041-3045 - Schraubendreher-Einsatz T45

Passend z.B. für Opel.

Zum Lösen und Festziehen von Torx® T45 Ölablassschrauben.

Gewicht: 85 g

Länge: 55 mm

Antrieb: 1/2" □

KL-0231-2



KL-0231-2 - Vielzahn-Steckschlüssel xZN M16

Passend für Audi A3, A4, A6; VW Fox, Golf (IV), LT.

Der Vielzahn-Steckschlüssel ist mit einer Innenbohrung ausgestattet und eignet sich für die Ölablass- und die Ölkontrollschraube der Getriebe.

Antrieb: 1/2" □

KL-0231-1



KL-0231-1 - Sk-Gelenk-Stecknuss SW17 mm

Für Getriebeöl-Kontrollschrauben an Schaltgetrieben von VW und Audi Pkw. Auch besonders gut geeignet für VW Golf II und III sowie für Audi-Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe, bei denen die Getriebeöl-Kontrollschraube schwer zugänglich ist.

Antrieb: 3/8" □

KL-0122-901 K




KL-0122-901 K - Öldienstschlüssel-Satz

Öldienstschlüssel-Satz 12-teilig im Kunststoffkoffer zum Lösen und Anziehen der gängigen Ölablassschrauben.

bestehend aus:

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge
KL-0122-9001	Knebel mit 3/8" Antrieb	1
KL-0122-9002	Steckschlüssel-Einsatz ● 3/8"	1
KL-0122-9003	Steckschlüssel-Einsatz ● 8 mm	1
KL-0122-9004	Steckschlüssel-Einsatz ● 9 mm	1
KL-0122-9005	Steckschlüssel-Einsatz ● 10 mm	1
KL-0122-9006	Steckschlüssel-Einsatz ● 12 mm	1
KL-0122-9007	Steckschlüssel-Einsatz ● 14 mm	1
KL-0122-9008	Steckschlüssel-Einsatz ● 17 mm	1
KL-0122-9009	Steckschlüssel-Einsatz ■ 5/16"	1
KL-0122-9010	Steckschlüssel-Einsatz ■ 3/8"	1
KL-0122-9011	Steckschlüssel-Einsatz ■ 11 mm	1
KL-0122-9012	Steckschlüssel-Einsatz ■ 13 mm	1
KL-0122-9019	Kunststoffkoffer	1

KL-0122-902

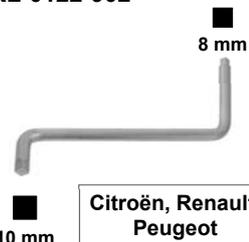

KL-0122-902 - Öldienstschlüssel

SW-Vierkant 8 mm / 10 mm

Passend z.B. für Citroën, Renault, Peugeot etc.


Zum Aus- und Eindrehen der Ölablassschraube am Motor oder der Kontrollschraube am Getriebe / Differential.

Länge: 220 mm

Gewicht: 350 g

SW (Außenvierkant): 8 und 10 mm

KL-0132-48 K

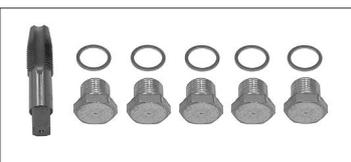

KL-0132-48 K - Reparatursatz

für Ölablassgewinde M14 x 1.5

Der Gewindereparatursatz ist geeignet, um an der Ölwanne das Gewinde der Ölablassschraube (M14x1.5) instand zu setzen. Mit dem beiliegenden Spezial-Gewindebohrer wird das alte Gewinde herausgebohrt und gleichzeitig ein neues Gewinde (M15x1.5) zur Aufnahme der Verschluss-Schraube geschnitten.

KL-0362-1



Mercedes

KL-0362-1 - Verschlussstopfensatz (Außengewinde)

Passend für alle Mercedes Pkw mit automatischem Getriebe und Ölkühler.

Erforderlich bei einem Ölkühlerausbau, damit kein ATF-Öl auslaufen kann.

Gewinde: M16 x 1.5

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE TOOLS, INC.

GEDORE WELTWEIT GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com