






KL-0282-35 C

Gegenhalteschlüssel-Satz (470 mm lang, verstellbar)

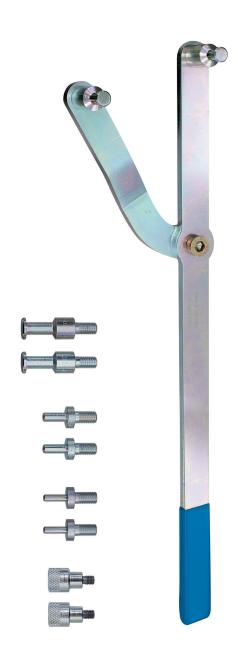

Produktinformation (Original) • Vor Verwendung, lesen und verstehen!







www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique 7187 Bryhawke Circle, Suite 700 North Charleston, SC 29418, USA

(+1-843 / 225 50 15 gedore.com

Version 1 - 02/2022

0282-35C_DE220204.indd

Produktinformation

(Originalfassung der Produktinformation)



Produktbeschreibung

KL-0282-35 C- Gegenhalteschlüssel-Satz (470 mm lang, verstellbar)


Universell passend für gelochte Zahnriemen- und Steuerkettenräder, <u>mit oder ohne</u> Nockenwellenverstellung. Eingebaut z.B. bei VW-Audi, Seat, Škoda, Alfa, BMW, Fiat, Lancia, Dacia, Mercedes, MG, Nissan, Ford, Opel, Porsche, Peugeot, Renault, Citroën, Rover, Volvo, Suzuki, Isuzu, jap. Fahrzeuge und vielen mehr.

Alternativ Werkzeug: 3036, 0606-A1, 0606-A1Y, 0606-A2, 09917-68221, 1.860.831.000, 1.860.831.001, 1.860.831.002, 1.860.885.000, 1.870.815.000, 1.870.836.000, 15-030 A, 18G 1521, 205-072, 49 D011 102, 49 G011 103, 49 S120 710, 6016-T, 6310-T, EN-47634, EN-49979, KM-6245, KM-6347, MD998747, Mot.799, Mot.799-01, MP-1-216, T10172, T10172/1, T10172/2, T10172/4, T10172A, T10554, T20018, T20018B, T20018B/1, T20018B/2, T20018B/3, T30004, T97T-6256-B

Zum fachgerechten Gegenhalten von Zahnriemen- und Steuerkettenräder, <u>mit oder ohne</u> Nockenwellenverstellung, welche mindestens zwei Bohrungen größer als Ø 6,5 mm aufweisen oder mit M6 Aufnahmegewinden versehen sind. Erforderlich z.B. beim Lösen und Festdrehen der Befestigungsschrauben an der Nockenwelle, Ausgleichswelle, Zwischenwelle und Einspritzpumpenwelle. Dabei kann der Gegenhalteschlüssel, je nach Lochdurchmesser und Lochabstand, durch die Vielzahl an auswechselbaren Bolzen und Rändelschrauben sowie der stufenlos verstellbaren Aufnahme individuell angepasst werden.


Empfohlenes Zubehör:

Arretierwerkzeug-Satz VW 1.0 - **KL-0280-766 KA**, Arretierwerkzeug-Satz VW 1.2 / 1.4 TSI / FSI - **KL-0280-767 KB**, Spannschlüssel SW30 mm - **KL-0284-171 A**

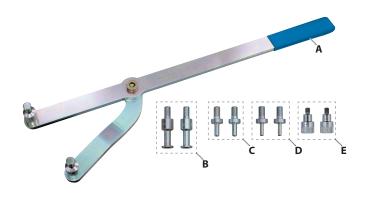

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
Α	KL-0282-35	Gegenhalteschlüssel verstellbar	1
В	KL-0282-311	Bolzen-Satz Ø 18 mm	1
С	KL-0282-312	Bolzen-Satz Ø 7,5 mm	1
D	KL-0282-313	Bolzen-Satz Ø 6 mm	1
Е	KL-0282-314	Rändelschrauben-Satz M6	1
-	KL-4990-2001	Kunststoffdose	1

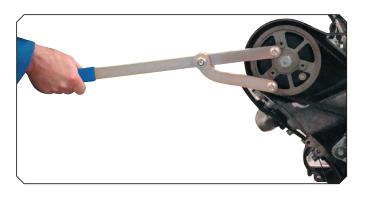

Technische Daten

Bolzen-Ø:	6 + 7,5 + 12 + 18 mm
Rändelschrauben-Ø:	M6x1,25 mm
Länge:	470 mm
Aufnahmeweite:	Variabel von 14 - 130 mm
Für Motortyp:	Benzin + Diesel

▲Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ▼Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges alle Sicherheitshinweise und beachten Sie diese für eine sichere Verwendung!
- ► Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ► Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwend-ung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!