



KL-1070-11 / ..Serie Schlag-Sechskant-Schlüssel-Satz



Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 1 - 12/2021

Produktbeschreibung

KL-1070-11 - Schlag-Sechskant-Schlüssel-Satz

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorder- und Hinterachse bei z.B. Mercedes Benz Atego und Actros; MAN TGL; DAF 105 und DAF 106; Renault 12t; Volvo; Iveco Stralis, Daily und Eurocargo; Scania sowie bei Kässbohrer Bussen.

Der Schlagschlüssel-Satz eignet sich besonders zum einfachen Lösen und Anziehen von Bremssattelverschraubungen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Dabei ermöglichen der 3/4"-Innenvierkant am Schlagschlüssel und aufgrund der verlängerten Hebelwirkung die eingravierte Drehmoment-Umrechnungsformel, das fachgerechte Anziehen der Verschraubung mit einem Drehmomentschlüssel.

Empfohlenes Zubehör:

8563-10 - Drehmomentschlüssel 155-760 Nm

600 H-2000 - Schlosserhammer 2 kg



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-1070-1118	Schlag-SK-Schlüssel (SW 18 mm)	1
B	KL-1070-1122	Schlag-SK-Schlüssel (SW 22 mm)	1
C	KL-1070-1124	Schlag-SK-Schlüssel (SW 24 mm)	1
D	KL-1070-1126 B	Schlag-SK-Schlüssel (SW 26 mm)	1
E	KL-1070-1127	Schlag-SK-Schlüssel (SW 27 mm)	1
F	KL-1070-1130	Schlag-SK-Schlüssel (SW 30 mm)	1

Technische Daten

Schlüsselweiten: 18, 22, 24, 26, 27, 30 mm

Profil: Sechskant

Antrieb: 3/4"

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nur durch ausgebildete Fachkräfte in KFZ-Fachwerkstätten unter Beachtung der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist, beschädigte oder verschlissene Teile austauschen!
- Beachten Sie fahrzeugspezifische Anwendungsabläufe immer im Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers!
- Angegebene fahrzeugspezifische Daten unter Vorbehalt!


☞ 1: Anwendungsbeispiel



Drehmoment-Umrechnungs-Formel

ACHTUNG


Beim Anziehen einer Verschraubung mit dem Schlagschlüssel **muss unbedingt** das erforderliche Drehmoment aufgrund der verlängerten Hebelwirkung über die Drehmoment-Umrechnungs-Formel neu berechnet werden:

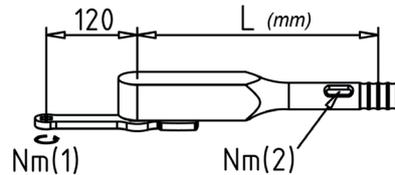

1. $Nm(1) \times L = A$
2. $120 + L = B$
3. $A \div B = Nm(2)$

DE

☞ 2: KL-1070-1118

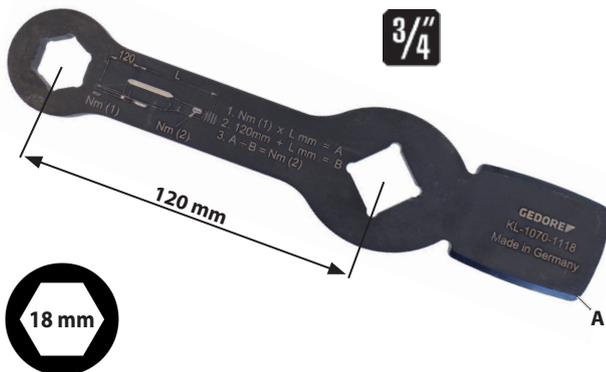

Übersicht Schlagschlüssel-Serie

KL-1070-1118
Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 18 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorder- und Hinterachse bei z.B. DAF; Renault 12t.

Technische Daten

Schlüsselweiten: 18 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 219 mm

☞ 3: KL-1070-1122



KL-1070-1122
Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 22 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorderachse bei z.B. MAN TGL; Iveco Daily und Eurocargo.

Technische Daten

Schlüsselweiten: 22 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 217 mm

04: KL-1070-1124




KL-1070-1124 Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 24 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorderachse bei z.B. Mercedes Benz Atego und Actros.

Technische Daten

Schlüsselweiten:24 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 225 mm

05: KL-1070-1126 B

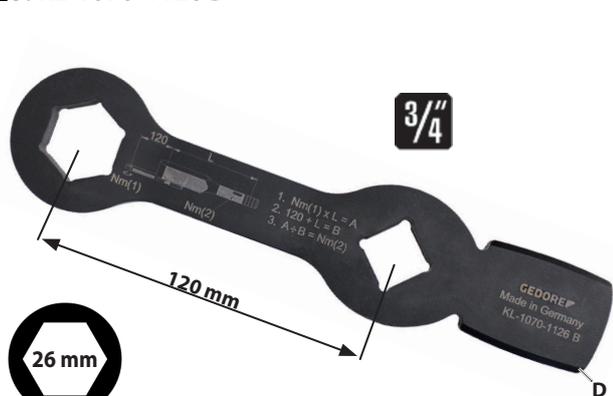


KL-1070-1126 B Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 26 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Hinterachse bei z.B. DAF 105 und DAF 106.

Technische Daten

Schlüsselweiten:26 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 226 mm

06: KL-1070-1127

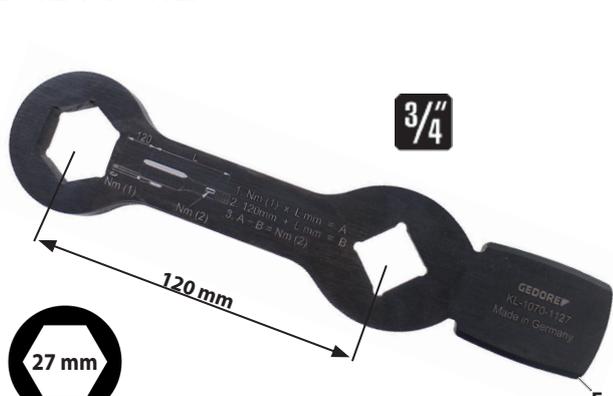


KL-1070-1127 Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 27 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorderachse bei z.B. Volvo; Renault; Mercedes Benz Actros und Atego sowie bei Kässbohrer Busse.

Technische Daten

Schlüsselweiten:27 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 226 mm

07: KL-1070-1130

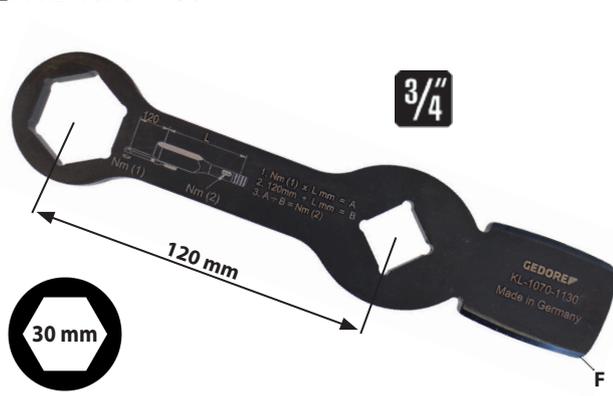

KL-1070-1130 Schlag-Sechskant-Schlüssel (SW 30 mm)

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an der Vorder- und Hinterachse bei z.B. Iveco Stralis sowie Scania.

Technische Daten

Schlüsselweiten:30 mm
 Profil: Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 224 mm