

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Der leichte T 7/1 eco!efficiency spart 40 % Energie und ist mit verstärktem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte, abnehmbarem 7-m-Kabel, Kabelhaken und antistatischem Krümmer versehen.



Bestell-Nr.

1.527-145.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Geringe Lautstärke

Technische Daten

EAN-Code		4039784830677
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Luftmenge	l/s	46
Nennleistung	W	500
Behälterinhalt	l	7
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Gewicht ohne Zubehör	kg	5,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	350 × 310 × 340

Ausstattung


Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

- Saugen ohne Filtertüte – auch über lange Intervalle.

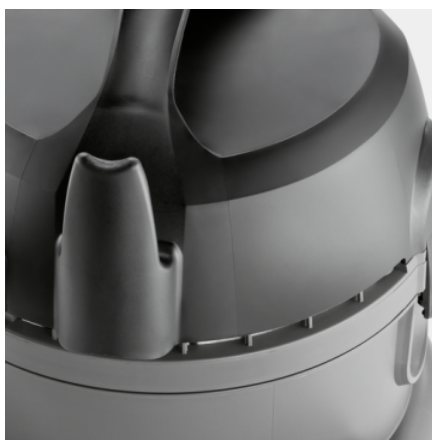

Kabelhaken

- Das Netzkabel wird einfach am Kabelhaken angebracht. So lassen sich gefährliche Stolperfallen während des Transports vermeiden.



Zubehöraufnahme

- Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.

ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Hauptfilterkörbe			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 17	1 5.731-649.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7/1, T 10/1	2 5.731-624.0	Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylongewebe ist waschbar bis 40°C.	□
Stofffilterbeutel			
Stofffilterbeutel	3 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
Abluftfilter			
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Motorschutzfilter, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	5 6.414-611.0		□
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN			
Kombidüsen, trocken			
Kombidüse, DN 35, 295 mm	7 2.889-179.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	8 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	9 2.889-197.0		□
Bodendüsen			
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	10 2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
Fugendüsen			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	11 2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	□
Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm	12 6.903-403.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	□
Polsterdüsen			
Polsterdüse DN 35	13 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
Saugpinsel			
Saugpinsel DN 35	14 2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.




ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGDÜSEN				
Saugpinsel				
Saugpinsel, DN 32	15	6.903-887.0	Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 x 45 mm groß.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse DN35/32	16	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	17	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	18	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	19	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	20	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	21	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	22	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	23	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	24	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-336.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-333.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-337.0	Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

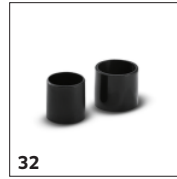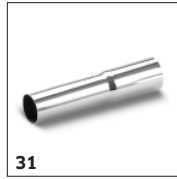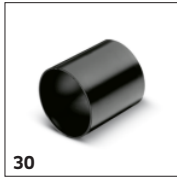

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTERTÜTEN				
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-370.0	Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	30	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	31	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	32	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.