

## T 10/1 ADV

Speziell für Gebäudereiniger: Trockensauger T 10/1 Adv mit steckbarem Netzkabel, Antistatikkrümmer, Kabelaufwicklung und Permanent-Hauptfilterkorb zum Saugen mit oder ohne Filtertüte.



**Bestell-Nr.** 1.527-154.0

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784725157
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	700
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	10
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	5,4
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	9,2
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	355 × 310 × 410

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Antistatiksystem</b>		■
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Steckbares Netzkabel</b>		Standard
<b>Permanent-Filterkorb</b>		Vlies

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Großer, runder Permanent-Hauptfilterkorb aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.



## Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.



## Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV 1.527-154.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Hauptfilterkörbe</b>			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 17	1 5.731-649.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1	2 2.889-292.0	Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).	□
<b>HEPA Filter</b>			
Set HEPA-14 für T 10/1	3 2.889-294.0	Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb.	□
HEPA-14-Filter für T 10/1 und T 11/1	4 2.889-293.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblaslufte: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>			
Stofffilterbeutel	5 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>Abluftfilter</b>			
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6 2.889-119.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Filterschaum, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	7 4.414-015.0	Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmen, Kunststoff</b>			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	8 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Kombidüsen, trocken</b>			
Kombidüse, DN 35, 280 mm	9 2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	10 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	11 2.889-197.0		□
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	12 2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	13 2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	□
<b>Polsterdüsen</b>			
Polsterdüse DN 35	14 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV 1.527-154.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Turbodüsen</b>			
Turbo Polsterdüse DN35/32	15	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	16	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	18	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	19	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>			
Düsen-Set DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	21	2.860-116.0	Düsen-Set bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsen-Set eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	22	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger	23	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. <input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit. <input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1). <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>			
Erweiterungsstück	28	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV 1.527-154.0



29

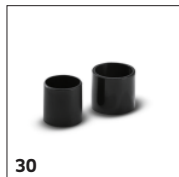

30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	29	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.