

## T 11/1 CLASSIC

Geringes Gewicht, hohe Saugleistung, sehr robust: Unser Trockensauger T 11/1 Classic vereint entscheidende Kriterien von Profianwendern in einem preislich attraktiven, kompakten Sauger.



Bestell-Nr.

1.527-197.0

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Geringes Gewicht


### Technische Daten

EAN-Code		4054278731131
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	850
Behälterinhalt	l	11
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	385 × 285 × 385

### Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	3 × 0,35 / Kunststoff
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ Im Lieferumfang enthalten.

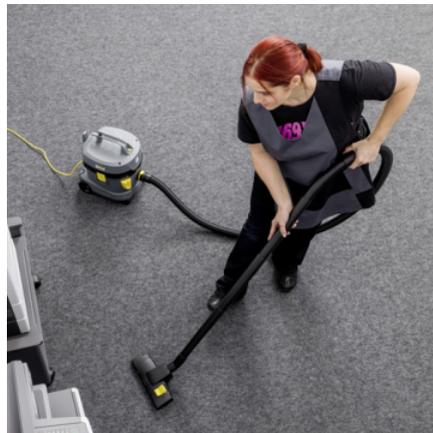

## Geringes Gewicht

- Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb.
- Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.

## Sehr geringes Arbeitsgeräusch von 61 dB(A)

- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
- Geringes Arbeitsgeräusch schont den Anwender.

## Kabelhaken

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.
- Praktische Aufbewahrung des Kabels.

## ZUBEHÖR VON T 11/1 CLASSIC 1.527-197.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Hauptfilterkörbe</b>				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>				
Set HEPA-14 für T 11/1	2	2.889-310.0	HEPA-14-Filter-Set, bestehend aus dem hochwirksamen HEPA-14-Filter sowie dem zugehörigen Hauptfilterkorb.	<input type="checkbox"/>
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, T, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	3	2.840-040.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Kombidüsen, trocken</b>				
Kombidüse, DN 35, 270 mm	4	6.907-496.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	6	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>				
Saugrohr, T, DN 35, Länge 350 mm, Kunststoff, Geeignet für: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	7	5.481-010.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge 350 mm) ist für Trockensauger von Kärcher geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, T, DN 35, Länge 480 mm, Edelstahl, Geeignet für: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	8	2.643-464.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 480 mm). Für Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Konus, Klickverschluss	9	2.889-100.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	10	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	11	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 x, T 7/1, T 8/1, T 11/1	12	6.904-084.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unsere Trockensauger T 7/1 Classic und T 8/1 L. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.