




KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY



**12 62 180**

# **KNIPEX ComStrip**

**DIE KOMPAKTE ABISOLIERZANGE  
FÜR EINSTEIGER UND PROFIS**

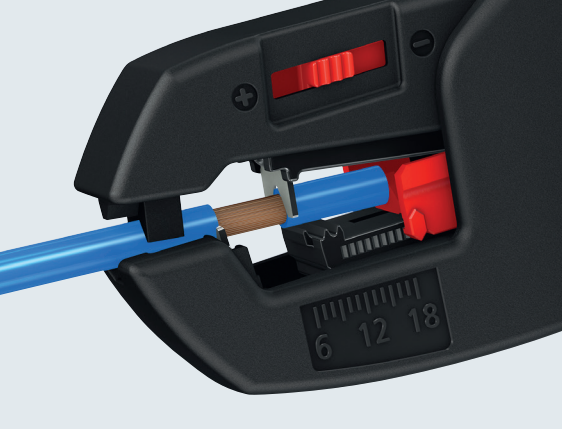

► **Perfektes Einstiegsmodell:** isoliert ein-, mehr- und feindrätige Leiter von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> mit Standard-Isolationen ohne manuelle Einstellung ab

► Feinjustierung ermöglicht die **genaue Einstellung der Einschnitttiefe** auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen

➤ **Mit Kabelschneider** für eindrätige Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>, erweiterte Schnittkapazität für feindrätige bis 6 mm<sup>2</sup>



| Artikel-Nr.                                                                                          | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm                            |                                                                                     | Abisolierwerte<br>mm² | AWG     | <br>g |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>12 62 180</b> | 054573          | 180                                |  | 0,2 – 6,0             | 24 – 10 | 160                                                                                        |
| <b>12 69 21</b>                                                                                      | 060093          | 1 Paar Ersatzmesser für 12 62 180  |                                                                                     |                       |         |                                                                                            |
| <b>12 69 23</b>                                                                                      | 067115          | Ersatzlängenanschlag für 12 62 180 |                                                                                     |                       |         |                                                                                            |